



ダブル・ロッド・シリーズ(軽荷重用)

このシリーズの物はステンレス製も有ります。
下の表をご参照ください。

材質：スチール、亜鉛メッキ。または**ステンレス鋼 AISI 304**

リベット止めのピボットとロッド：スチール、
亜鉛メッキ。または**ステンレス鋼 AISI304**



スイング・ピボット：スチール、亜鉛メッキ。または**ステンレス鋼 AISI 303**

ハンドル：ポリウレタン、赤。油、グリースその他の化成品に対する耐性あり。


仕様：フック・プレートは同梱されています。

特長：取付面は力の作用方向と平行です。クランプ状態で、ハンドルは取付面と平行になります。

摺動面には組立時にグリースを塗布しています。

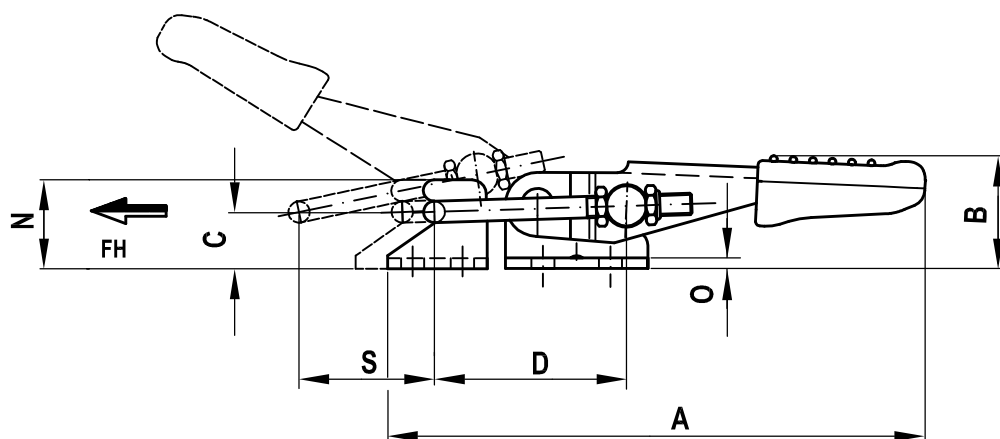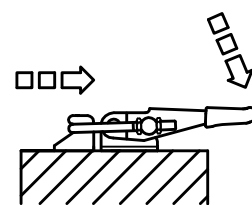

形状
T2

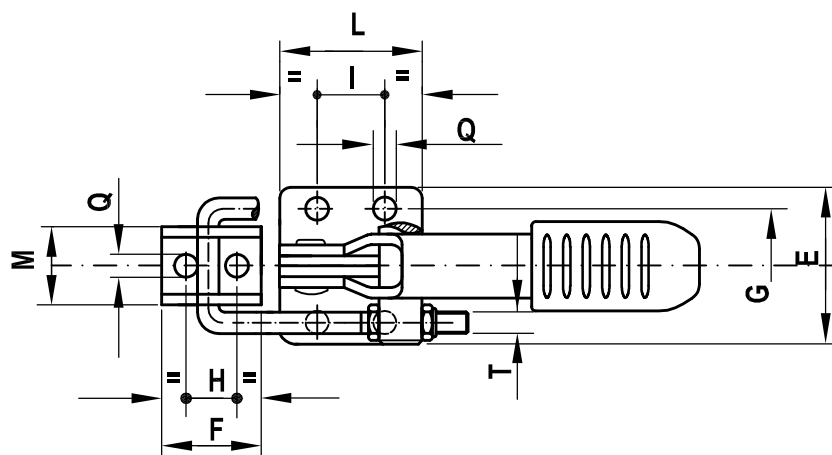

コード	製品番号	ステンレス製 コード	製品番号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	S	T	Fh (daN)	gr.
AL500	160/T2	AS500	160/T2X	98	25	12	35-44	28	20	19	10	16	26	14	18	2	4,3	25	M4	160	85
AL505	320/T2	AS505	320/T2X	152	30	16	54-63	44	28	32	14,3	19	40	22	25	3	6,5	48	M6	320	250
AL510	700/T2	AS510	700/T2X	220	42	24	70-90	54	38	38	19	41,5	60	26	36	3,5	8,5	58	M8	750	600