

## 鉄筋入りコンクリート切断用

### 剣豪 (けんごう) ダイヤモンド 8mm

■使用用途：鉄筋入り(10mm筋)コンクリート・御影石・ブロックの切断



切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

## コンクリートと御影石切断の二刀流カッター!!

### ■きれいな仕上がり!!

被削材との抵抗が少なく仕上がりがきれい。エアーツールでの使用も可能です。

### ■安全重視!!

切断時の基板への抵抗が少なく安全。

### ■切れ味最高!!

ダイヤモンドに不等配の溝を採用。基板振動を低減し切れ味向上。

#### RZ-K

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RZ-K4	105 <sup>mm</sup>	1.9 <sup>mm</sup>	8.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	9,000 円
RZ-K5	125	1.9	8.0	22.0	20	13,100
※RZ-K6	150	1.9	8.0	22.0	20	16,000
※RZ-K7	180	2.1	8.0	25.4	20/22	20,000
※RZ-K8	203	2.1	8.0	25.4	20/22	22,800

※(2011年7月発売)

### 切断職人 ダイヤモンド 8mm

■使用用途：鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断



切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

## エアーツール用リム型!!プロのハツリ向きリム

### ■きれいな仕上がり!!

被削材との抵抗が少なく仕上がりがきれい。エアーツールでの使用も可能です。

### ■安全重視!!


リム型：切断時の基板への抵抗が少なく安全。

#### RH

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RH-4	105 <sup>mm</sup>	2.0 <sup>mm</sup>	8.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	10,300 円
RH-5	125	2.0	8.0	22.0	20	14,300
RH-7	180	2.2	8.0	25.4	20/22	22,300

### RZプロテクトMark II プロテクトチップ

■使用用途：鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断

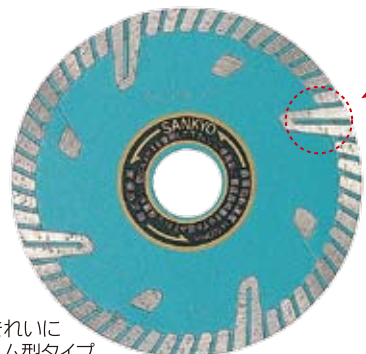

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

鉄筋入りコンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ

## 直進を走る!!たしかな切れ味!!

### ■切れ味・寿命アップ!!

・プロテクトチップ：側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。(プロテクト)

#### RZ-F

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(W)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RZ-F4	105 <sup>mm</sup>	1.8 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	8,600 円
※RZ-F125	125	2.0	6.0	20.0	—	11,500
RZ-F5	125	2.0	6.0	22.0	20	11,500
RZ-F6	150	2.2	6.0	22.0	20	14,300
RZ-F7	180	2.2	6.0	25.4	20/22	17,200
RZ-F8	204	2.2	6.0	25.4	20/22	20,000

※(受注生産)

会社案内

適応材料表  
形名索引

切断  
〔ポータブル〕

切断  
〔中口径〕

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明

JANコード  
一覧表

