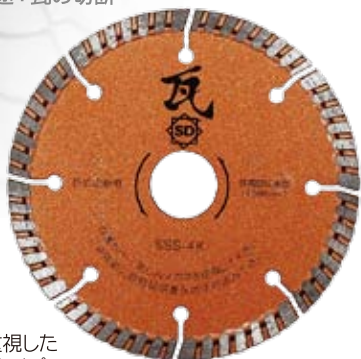


瓦 切断用

三洲瓦・石洲瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています。

スリーカッター瓦

■使用用途：瓦の切断

切れ味を重視した
セグメントタイプ

SSS-K

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SSS-4K	105 ^{mm}	1.8 ^{mm}	6.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	11,200 ^円



瓦プロ

■使用用途：瓦の切断

切り口がきれいに
仕上がるリム型タイプ

薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断!!

刃厚1.3mmで切れ味抜群!!

リム型で切り口きれい!!

RK-P

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RK-4P	105 ^{mm}	1.3 ^{mm}	5.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	6,900 ^円

塩ビパイプ切断用

塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付


エンビカットエースネジ込み一発

■使用用途：塩ビパイプの切断



PEB-N

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
PEB-N4	100 ^{mm}	0.8 ^{mm}	15.0 ^{mm}	M10 ^{mm}	— ^{mm}	6,300 ^円

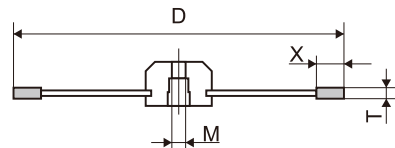

新製品情報

形名索引・品名索引
適応材料表切断
〔ポータブル〕切断
〔中口径〕

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明

ディスク
グラインダー

丸のこ