


JIS規格キー


材質S50C、SUS316

SEIKIのS50C材は通常に使われております。
S45C材よりも強度に優れています。

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に
優れています。強度はS50C相当以上です。

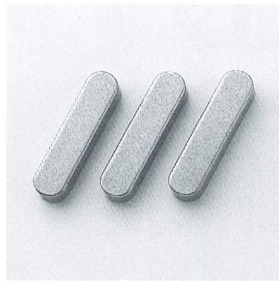

両丸キー

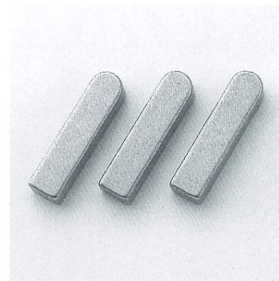

片丸キー



両角キー

標準品一覧 形状：両丸・片丸・両角 材質：S50C・SUS316 共通

幅×高さ	長さ (mm)																			納期 (30個まで)									
	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85	90	100	
2×2	○				○			○																					
3×3	○	○	○		○	○		○			○																		
4×4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○													
5×5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6×6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7×7					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8×7					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10×8								○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12×8												○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※翌日
メーカー
出荷

※必ず品番でご注文下さい

品番	
----	--

品番記号	寸法
------	----

R

0	8	0	5	0
---	---	---	---	---

幅2桁 長さ3桁 (mm)

(例)両丸キー、材質S50C、幅8mm、高さ7mm、長さ50mm

●品番記号

形状	材質	品番記号
両丸	S50C	R
	SUS316	RS
片丸	S50C	K
	SUS316	KS
両角	S50C	C
	SUS316	CS

フリーレングスシリーズ

長さ自由指定

対応寸法・材質一覧 形状：両丸キー・片丸キー・両角キー 共通

幅×高さ	材質	長さ (1ミリ単位でご指定ください) (mm)										納期 (30個まで)
		5~15	16~25	26~40	41~60	61~80	81~120	121~150	151~200	201~250		
2×2	S50C・SUS316	○	○	○								
3×3	S50C・SUS316	○	○	○								
4×4	S50C・SUS316	○	○	○	○							
5×5	S50C・SUS316	○	○	○	○							
6×6	S50C・SUS316	○	○	○	○							
7×7	S50C・SUS316	○	○	○	○	○						
8×7	S50C・SUS316	○	○	○	○	○	○					
10×8	S50C・SUS316		○	○	○	○	○	○				
12×8	S50C・SUS316		○	○	○	○	○	○				
14×9	S50C			○	○	○	○	○				
16×10	S45C			○	○	○	○	○	○			
18×11	S45C			○	○	○	○	○	○			
20×12	S45C				○	○	○	○	○	○		
22×14	S45C				○	○	○	○	○	○		
25×14	S45C					○	○	○	○	○	○	
28×16	S45C					○	○	○	○	○	○	○
32×18	S45C					○	○	○	○	○	○	○
36×20	S45C					○	○	○	○	○	○	○

※3営業日
メーカー
出荷

※5営業日
メーカー
出荷

※必ず品番でご注文下さい

品番	
----	--

品番記号	寸法
------	----

FR

0	8	0	4	6
---	---	---	---	---

幅2桁 長さ3桁 (mm)

(例)両丸キー、材質S50C、幅8mm、高さ7mm、長さ46mm

●品番記号

形状	材質	品番記号
両丸	S45C・S50C	FR
	SUS316	FRS
片丸	S45C・S50C	FK
	SUS316	FKS
両角	S45C・S50C	FC
	SUS316	FCS

長さを1ミリ単位で注文

