

SUN アセチレン プロパン用 ガス圧力調整器

S-4


SG-4 逆火防止器内蔵型

JQA 日本溶接協会認定品



R-4

圧接用 R-75-AC

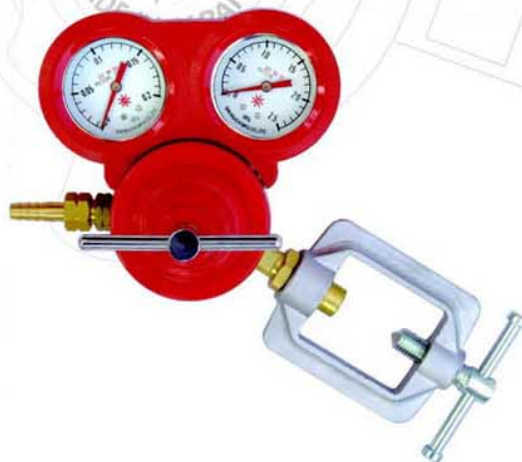

酸素 アセチレン型式説明

プロパン調整器 R-5

プロパン調整器 R-5W

S G - 3 K S

S型 R型 → スパナ付
 逆火防止器内蔵型 (乾式安全器) → 関東式
 「1」「2」圧力計保護ガード無 「3」「4」ガード有
 「1」「3」酸素 「2」「4」アセチレン



型 式	高圧圧力計	低圧圧力計	標準流量	重量	入 口 ネジ 寸 法	出 口 ネジ 寸 法
S-4	2.5MPa	0.2MPa	2m ³ /h	1.8Kg	M22×2.0 アセチレン枠式	M16×1.5 (左)プラグネジ
SG-4	2.5	0.2	2	2.0		
R-4	2.5	0.2	2	2.0		
R-75-AC	2.5	0.2	8	2.3		
R-5	—	0.2	6	1.2	W22.5-14(左)プラグネジ	
R-5W	2.5	0.2	6	1.3		