


# ヘビーリピートタイ リリースタイプ

高強度仕様のリピートタイです。

- 建築現場などで使用される、養生シートを足場パイプに取付けるのに適しています。
- 強い引張強度を保持するナイロン6・6を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。

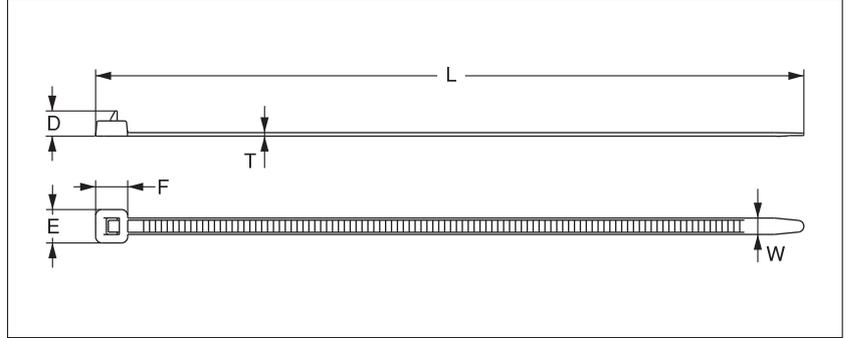


品番		寸法(mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径Min~Max Φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	L	T	W	D	E	F			
SG-RH300	SG-RH300W	310	1.8	8.3	13.0	17.0	16.4	985(98.5)	15.0~87	100本×15袋
SG-RH350	SG-RH350W	360	1.8	8.3	13.0	17.0	16.4	985(98.5)	18.0~105	50本×20袋

# フリータイ リリースタイプ

結束し、余った部分を止めるフックがついた再使用可能タイプです。

- 繰り返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
- 乾燥や湿気、塵や埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
- FF100は色で区別ができるように赤・青・黄・緑の4色をご用意しました。
- 作業用手袋をしたまま使用することが可能です。

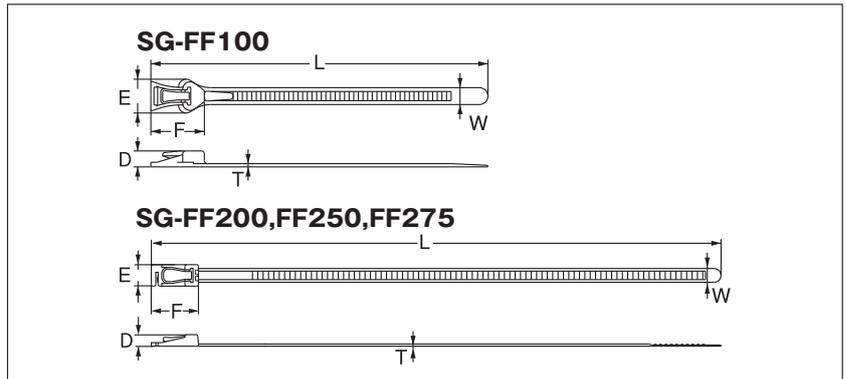

品番			寸法(mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径Min~Max Φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	着色	L	T	W	D	E	F			
※ SG-FF100		SG-FF100 赤・青・黄・緑	108	1.1	5.6	6.3	10.5	17.0	120(12.0)	2.0~25	500本×20袋
SG-FF200	SG-FF200W		200	1.2	7.8	6.5	12.0	26.0	500(50.0)	10.0~43	100本×40袋
SG-FF250	SG-FF250W		250	1.2	7.8	6.5	12.0	26.0	500(50.0)	10.0~59	100本×30袋
SG-FF275	SG-FF275W		275	1.2	7.8	6.5	12.0	26.0	500(50.0)	10.0~68	100本×30袋

※SG-FF100は着色タイプのみ在庫しています。(SG-FF100は受注生産になります。)

仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合があります。