


## エスロカチットの受け口共通寸法

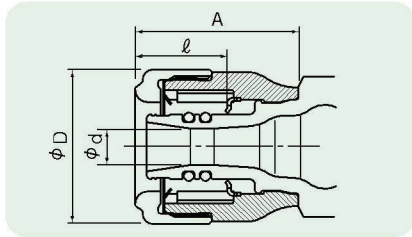

単位：mm

呼び径	袋ナット外径 φD	通水部内径 φd	管挿入長さ l	受け口長さ A
10	26.5	6.2	16.0	30.0
13	30.4	7.0	18.0	32.1
16	39.0	9.4	21.0	35.6
20	45.9	13.4	22.0	38.5

## エスロカチットのラインナップ

※対応管種表示の該当JIS規格は、P7の「適用管種」で詳細をご確認ください。  
 ※PB管用呼び径16、20の袋ナットはオレンジ色です。

ねじの種類：R……管用テーパねじ Rp……管用テーパねじの平行めねじ Rc……管用テーパめねじ G……管用平行ねじ

### ■オスねじアダプター

単位：mm



<管用テーパねじ (R)> <管用平行ねじ (G)>

品番	呼び径	PEX	PB	L	B	φd2	W	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHOA10	10×R1/2	●	●	53.6	15.6	13.4	24.0	168(28×6)	1,840
KHOA13	13×R1/2	●	●	55.7	15.6	13.4	24.0	120(20×6)	2,130
KHOA132	13×R3/4	●	●	58.1	17.0	16.6	30.0	108(18×6)	2,390
KHOA16	16×R1/2	●		59.2	15.6	13.4	27.0	72(12×6)	2,780
KHOA162	16×R3/4	●		61.6	17.0	16.6	30.0	72(12×6)	2,880
KHOA20	20×R3/4	●		64.5	17.0	16.6	31.4	48(8×6)	4,390
KBOA16	16×R1/2		●	59.2	15.6	13.4	27.0	72(12×6)	2,780
KBOA162	16×R3/4		●	61.6	17.0	16.6	30.0	72(12×6)	2,880
KBOA20	20×R3/4		●	64.5	17.0	16.6	31.4	48(8×6)	4,390

●PB (呼び径16、20)



<管用テーパねじ (R)>

●管用平行ねじ

品番	呼び径	PEX	PB	L	B	φd2	W	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHOA13G	13×G1/2	●	●	55.7	15.6	13.4	24.0	120(20×6)	2,130
KHO162G	16×G3/4	●		61.6	17.0	16.6	30.0	72(12×6)	2,880

※フレキの袋ナット接続用。管用テーパめねじRc及びRpには接続できません。  
 ※管用平行ねじ品は、砲金六角部に識別の溝があります。

### ■メスねじアダプター

単位：mm




●PB (呼び径16、20)

品番	呼び径	PEX	PB	L	B	C	W	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHMA10	10×Rc1/2	●	●	50.5	12.0	17	27	144(24×6)	1,980
KHMA13	13×Rc1/2	●	●	52.6	12.0	17	27	120(20×6)	2,200
KHMA16	16×Rc1/2	●		56.1	12.0	17	27	72(12×6)	2,870
KHMA162	16×Rc3/4	●		57.6	12.5	18	35	72(12×6)	3,070
KHMA20	20×Rc3/4	●		60.5	12.5	18	35	54(9×6)	4,100
KBMA16	16×Rc1/2		●	56.1	12.0	17	27	72(12×6)	2,870
KBMA162	16×Rc3/4		●	57.6	12.5	18	35	72(12×6)	3,070
KBMA20	20×Rc3/4		●	60.5	12.5	18	35	54(9×6)	4,100

### ■胴長オスねじアダプター


単位：mm

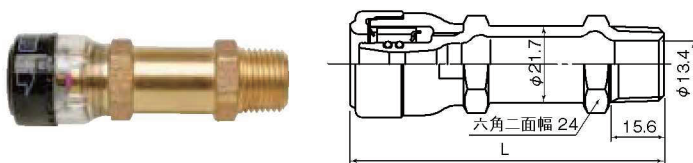

品番	呼び径	PEX	PB	L	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHOAL10	10×R1/2	●	●	86.6	112(28×4)	3,070
KHOAL13	13×R1/2	●	●	88.7	80(20×4)	3,450

### ■メスねじアダプターロングタイプ

単位：mm

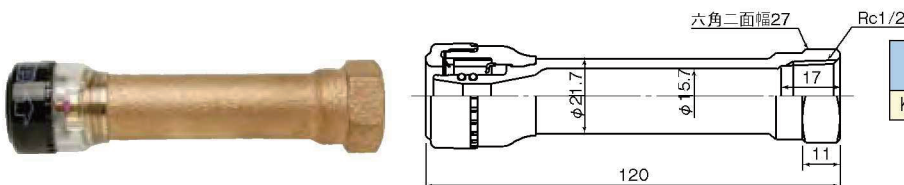

品番	呼び径	PEX	PB	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHMAL13	13×Rc1/2	●	●	48(8×6)	4,200