

Type


SCT

エスシーロック ■難燃タイプ

RoHS適合品



- 難燃性で機械的強度に優れたポリアミド (UL認定材料) を使用しています。
- 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。
- 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。
- RoHS適合品。
- UL認証製品 (File No. E319359)。

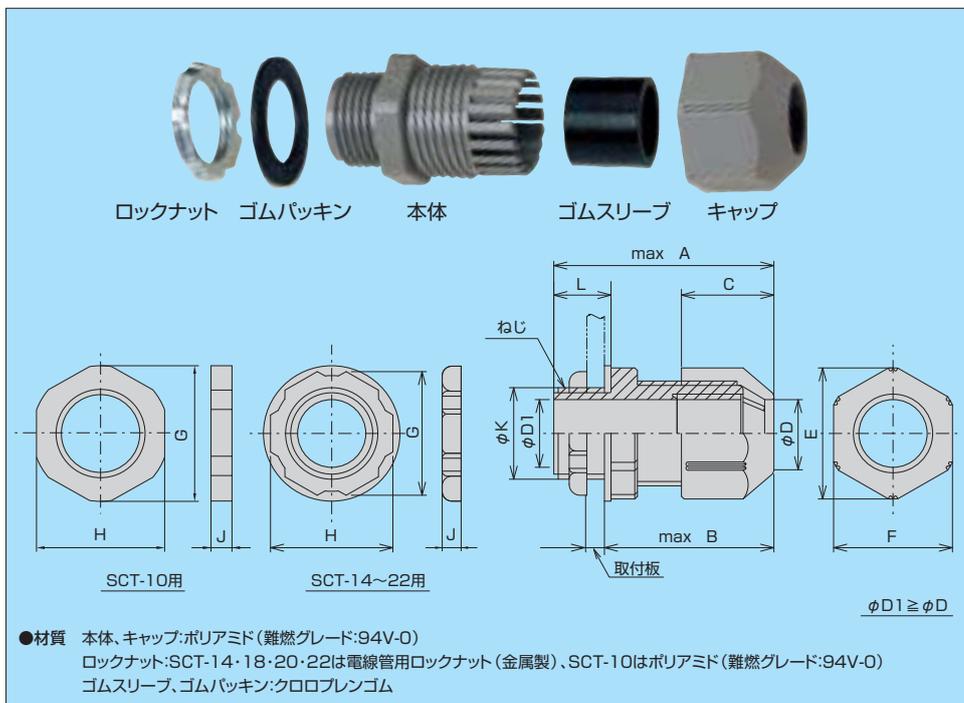

(単位: mm)

形番	適合ケーブル外径	ねじ		取付穴径	取付板厚最大	本体・キャップ寸法						ロックナット寸法			ゴムパッキン厚	梱包数量 (個)		
		管用平行ねじの呼称	厚鋼電線管用ねじの呼称			外径 phi K	長さ L	max A	max B	C	phi D	E	F	G			H	J
SCT-10	φ6.5~10.5	G ³ / ₈	—	16.7	13.0	φ17	4	50.0	38.5	21.0	11.0	26.0	24.0	27.0	24.0	5.0	1.5	小箱 10 大箱 100
SCT-14	φ10.5~14.5	G ¹ / ₂	CTG16	21.0	13.0	φ22	4	50.0	38.5	21.0	15.0	30.0	27.0	28.5	27.0	4.0	1.5	小箱 10 大箱 100
SCT-18	φ14.5~18.5	G ³ / ₄	CTG22	26.4	13.0	φ28	4	50.0	38.5	21.0	19.5	35.0	32.0	34.5	33.0	4.0	1.5	小箱 10 大箱 100
SCT-20	φ16.0~20.0	G ³ / ₄	CTG22	26.4	13.0	φ28	4	50.0	38.5	21.0	21.0	37.0	34.0	34.5	33.0	4.0	1.5	小箱 10 大箱 100
SCT-22	φ18.5~22.5	G1	CTG28	33.2	14.0	φ34	4	55.0	42.5	26.0	23.0	44.0	41.0	42.5	41.0	5.0	1.5	小箱 5 大箱 50

- ご使用前はキャップを締付けないでください。
- キャップを締め付け、または緩める際は、常温 (10℃) 以上で行ってください。

使用温度範囲 -30℃~80℃



SCT-10

SCT-14

SCT-18

SCT-20

SCT-22