


SDBスクレーパ

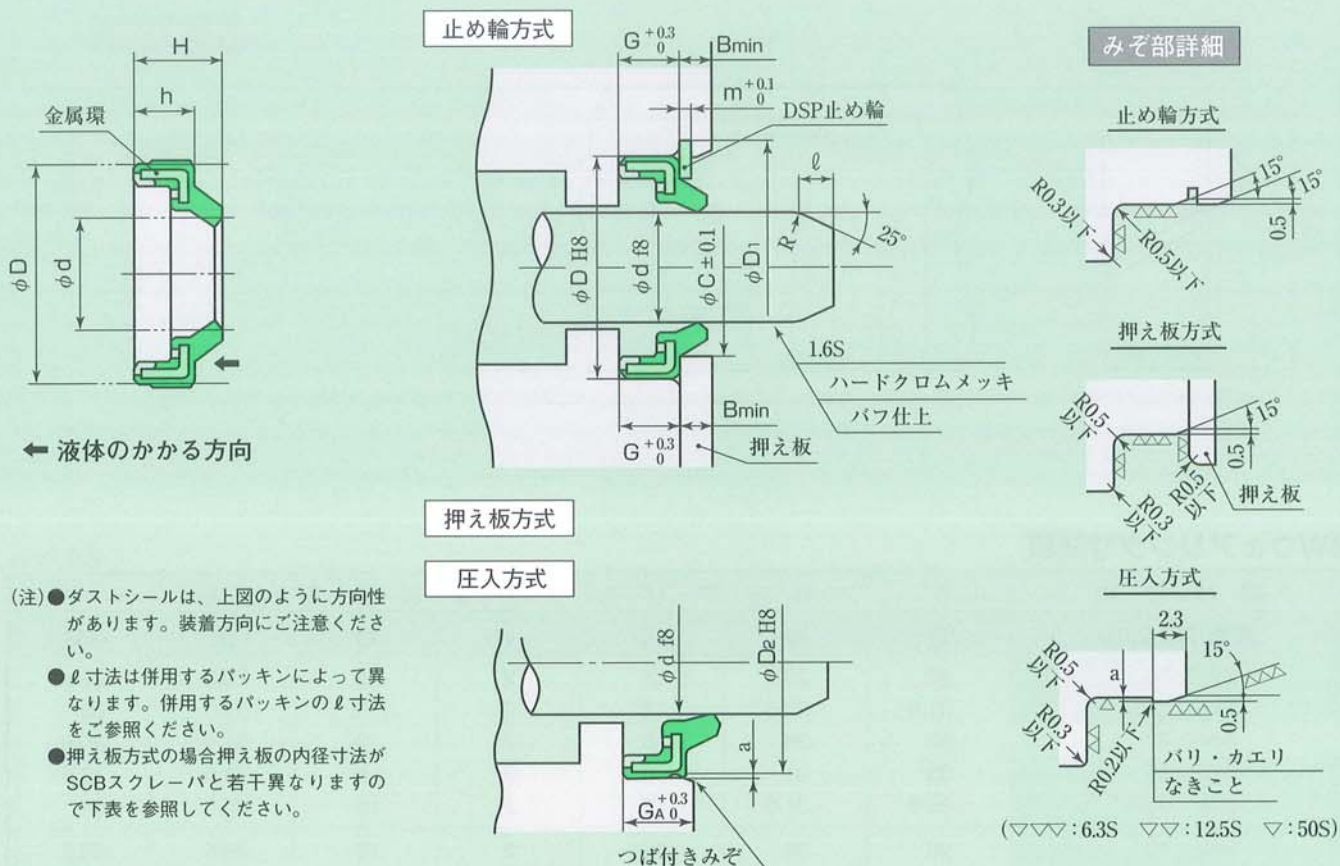

(注) ●ダストシールは、上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
 ● ℓ 寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの ℓ 寸法をご参照ください。
 ●押え板方式の場合押え板の内径寸法がSCBスクレーパと若干異なりますので下表を参照してください。

△ 使用上の注意

- 1) 防塵のみを目的とする場合には従来のダストシールの中から用途にあったものを選定してください。
- 2) ロッド表面の油膜を掻き取る能力が高いため、一般の油圧・空気圧シリンダ用ダストシールとして使用した場合、内部の潤滑油やグリースを外部に掻き出すことがありますので注意が必要です。
- 3) 止め輪方式と押え板方式でご使用になる場合は、装着時のハウジングからの浮き上がり防止のため、ダストシール外周面およびハウジング内面にグリースなどの潤滑剤を絶対に塗布しないでください。圧入方式でご使用になる場合は、ダストシール外周面にグリースをうすく塗布してください。
- 4) 軸を挿入する際は、リップ部の傷つきを防止するため、ダストシール内周面および軸表面にグリースを塗布してください。

指示コード	G _A	a
8~16	5.5	0.25
18~30	6.5	
32~50	8.0	
56	9.0	0.35

SDBスクレーパ寸法表

単位：mm

呼び番号		スクレーパおよびみぞ寸法										止め輪	互換SCBスクレーパ
標準(RN819)	塩素系用(RF903)	d	D	H	h	G	B	D ₁	m	C	l		
SDB- 8	SDB- 8F	8	18	7.5	4.8	5	3.5	18.8±0.1	0.7	14.9	2	DSP- 8	SCB- 8
SDB- 10	SDB- 10F	10	20	7.5	4.8	5	3.5	21 ±0.1	0.7	16.9	2	DSP- 10	SCB- 10
SDB- 12	SDB- 12F	12	22	7.5	4.8	5	3.5	23 ±0.1	0.7	18.9	2	DSP- 12	SCB- 12
SDB- 14	SDB- 14F	14	24	7.5	4.8	5	3.5	25 ±0.1	0.7	20.9	2	DSP- 14	SCB- 14
SDB- 16	SDB- 16F	16	26	7.5	4.8	5	3.5	27 ±0.1	0.7	22.9	2	DSP- 16	SCB- 16
SDB- 18	SDB- 18F	18	30	9	5.8	6	4.5	31.5±0.1	0.8	26.3	2	DSP- 18	SCB- 18
SDB- 20	SDB- 20F	20	32	9	5.8	6	4.5	33.5±0.1	0.8	28.3	2	DSP- 20	SCB- 20
SDB- 22.4	SDB- 22.4F	22.4	34.4	9	5.8	6	4.5	35.9±0.1	0.8	30.7	2	DSP- 22.4	SCB- 22.4
SDB- 25	SDB- 25F	25	37	9	5.8	6	4.5	38.5±0.1	0.8	33.3	2	DSP- 25	SCB- 25
SDB- 28	SDB- 28F	28	40	9	5.8	6	4.5	41.5±0.1	0.8	36.3	2	DSP- 28	SCB- 28
SDB- 30	SDB- 30F	30	42	9	5.8	6	4.5	43.5±0.1	0.8	38.3	2	DSP- 30	SCB- 30
SDB- 32	SDB- 32F	32	44	10	6.8	7	4.5	45.5±0.1	0.8	40.3	3	DSP- 32	SCB- 32
SDB- 35.5	SDB- 35.5F	35.5	47.5	10	6.8	7	4.5	49.5±0.15	1.0	43.8	3	DSP- 35.5	SCB- 35.5
SDB- 40	SDB- 40F	40	52	10	6.8	7	4.5	54 ±0.15	1.0	48.3	3	DSP- 40	SCB- 40
SDB- 45	SDB- 45F	45	57	10	6.8	7	4.5	59 ±0.15	1.0	53.3	3	DSP- 45	SCB- 45
SDB- 50	SDB- 50F	50	62	10	6.8	7	4.5	64 ±0.15	1.0	58.3	3	DSP- 50	SCB- 50
SDB- 56	SDB- 56F	56	70	11	7.7	8	5	72.5±0.15	1.1	65.5	3	DSP- 56	SCB- 56

★ご注文・お問合せは、呼び番号にてご指示下さい。
 ★表中 呼び番号が色地のものは、在庫しております。
 ★止め輪方式の場合、C形止め輪などほかの止め輪は使用できません。