



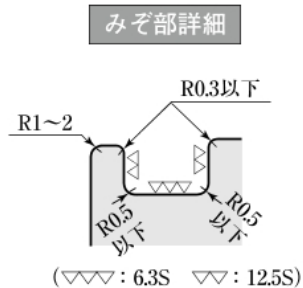

【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
(一体みぞ装着可)

設計寸法表

SKYパッキン

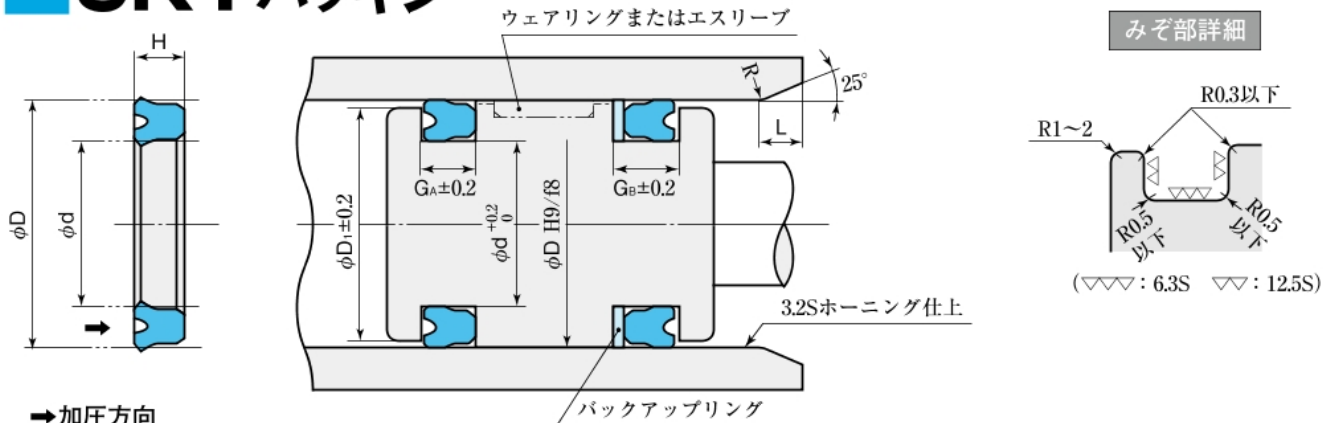

- (注) ●パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
 ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
 ●SKY-18未満は分割みぞにしてください。
 ●φD H9/f8は軸受方式により変わります。ウェアリングまたはエスリーブ併用の場合は、各寸法表をご参照ください。
 ※仕上記号の表面粗さの標準数値については、155頁を参照ください。

SKYパッキン寸法表

(単位: mm)

パッキンおよびみぞ寸法									指示コード					
d	D	H	GA	GB	D1	d1(参考)	L	ℓ	SKYパッキン				併用バック (PT111)	
									標準 (RN 906)	耐熱用 (RF905)(RF907)*	耐寒用 (RN 903)	HNBR (RP902)(RP903)		
10	18	5	5.7	6.7	17	10.4	3	1.5	SKY-0010001N906					TBC-0010007T111
12	20	5	5.7	6.7	19	12.4	3	1.5	SKY-0012001N906					TBC-0012003T111
12.5	20	5	5.7	6.7	19	12.9	3	1.5	SKY-12.5					TCS-20 ×12.5
14	22	5	5.7	6.7	21	14.4	3	1.5	SKY-14	SKY-14F		●	●	TCS-22 ×14
16	24	5	5.7	6.7	23	16.4	3	1.5	SKY-16	SKY-16F		●	●	TCS-24 ×16
17	25	5	5.7	6.7	24	17.4	3	1.5	SKY-0017001N906					TCS-25 ×17
18	26	5	5.7	6.7	25	18.4	3	1.5	SKY-18	SKY-18F		●	●	TCS-26 ×18
20	28	5	5.7	6.7	27	20.4	3	1.5	SKY-20	SKY-20F	SKY-20N			TCS-28 ×20
20	30	6	7	8.5	29	20.4	3	1.5	SKY-0020001N906					TBC-0020006T111
22	30	5	5.7	6.7	29	22.4	3	1.5	SKY-22	SKY-22F		●	●	TCS-30 ×22
22.4	30	5	5.7	6.7	29	22.8	3	1.5	SKY-22.4	SKY-22.4F		●	●	TCS-30 ×22.4
23.5	31.5	5	5.7	6.7	30.5	23.9	3	1.5	SKY-23.5	SKY-23.5F				TCS-31.5×23.5
24	32	5	5.7	6.7	31	24.4	3	1.5	SKY-0024002N906					TCS-32 ×24
25	33	5	5.7	6.7	32	25.4	3	1.5	SKY-25	SKY-25F	SKY-25N	●	●	TCS-33 ×25
26	34	5	5.7	6.7	33	26.4	3	1.5	SKY-0026001N906					TBC-0026005T111
27	35	5	5.7	6.7	34	27.4	3	1.5	SKY-0027001N906					TCS-35 ×27
28	35.5	5	5.7	6.7	34.5	28.4	3	1.5	SKY-28	SKY-28F	SKY-28N	●	●	TCS-35.5×28
28	36	5	5.7	6.7	35	28.4	3	1.5	SKY-28A					TCS-36 ×28
30	38	5	5.7	6.7	37	30.5	3.5	3	SKY-0030001N906					TBC-0030005T111
30	40	6	7	8.5	39	30.5	3.5	3	SKY-30	SKY-30F	SKY-30N			TCS-40 ×30
31.5	41.5	6	7	8.5	40.5	32.0	3.5	3	SKY-31.5	SKY-31.5F				TCS-41.5×31.5
32	42	6	7	8.5	41	32.5	3.5	3	SKY-32					TCS-42 ×32
35	45	6	7	8.5	44	35.5	3.5	3	SKY-35	SKY-35F	SKY-35N			TCS-45 ×35
35.5	45	6	7	8.5	44	36.0	3.5	3	SKY-35.5	SKY-35.5F	SKY-35.5N	●	●	TCS-45 ×35.5
35.5	45.5	6	7	8.5	44.5	36.0	3.5	3	SKY-35.5A					TCS-45.5×35.5
36	46	6	7	8.5	45	36.5	3.5	3	SKY-36	SKY-36F				TCS-46 ×36
38	48	6	7	8.5	47	38.5	3.5	3	SKY-0038001N906					TBC-0038003T111
40	50	6	7	8.5	49	40.5	3.5	3	SKY-40	SKY-40F	SKY-40N			TCS-50 ×40

★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。★指示コードが色地の製品は在庫しております。
 ★指示コードが細字イタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。
 ★製品は保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法については〔本誌3頁〕をご参照ください。
 ★HNBR材質ご注文・お問い合わせについて・指示コードは標準コードに併せRP903またはRP902をご指示ください。RP903: 高温用材質、水グリコール系作動液用 RP902: 高低温対応材質・HNBR材質の製品はすべて受注製品です。●印は製作可能となっています。●印以外は製作可否を確認後ご手配ください。・サイズにより他の金型流用で製作しますので刻印マークが異なることがあります。※SKY-300F以上の耐熱用材質はRF907になります。

【関連製品ガイド】 SDRスクレーパ…P.86~88 / SCKスクレーパ…P.89 / SCBスクレーパ…P.90~91 / SWウェアリング…P.100~101
 エスリーブ…P.106~107 / PGリング…P.108~109