

コントローラ分離型


イオナイザ／バータイプ



IZT40/41/42 Series

型式表示方法

バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

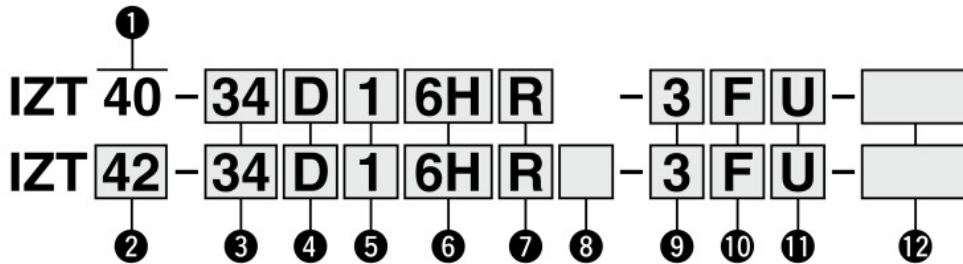

① 機種

記号	機種
40	スタンダードタイプ

② 機種

記号	機種
41	AC方式タイプ
42	デュアルAC方式タイプ

③ バー長さ

記号	長さ (mm)	記号	長さ (mm)
16	160	82	820
22	220	112	1120
34	340	130	1300
40	400	160	1600
46	460	190	1900
58	580	232	2320
64	640	250	2500

④ エミッタカートリッジ種類／ エミッタ材質

記号	種類	材質
D	高速除電	タングステン
E	カートリッジ	シリコン
L	省エネ除電	タングステン
M	カートリッジ	シリコン
V	省エネ高効率	タングステン
S	カートリッジ	シリコン

⑤ 高電圧ケーブル長さ

記号	高電圧ケーブル長さ (m)
1	1
2	2
3	3

※高電圧ケーブルホルダの付属数量は高電圧ケーブル長さ(下表参照)により異なります。

高電圧ケーブルホルダ付属数量⇨P.28

記号	IZT40		IZT41		IZT42	
	ストレート	エルボ	ストレート	エルボ	ストレート	エルボ
1	1	1	1	1	2	2
2	2	1	2	1	4	2
3	3	1	3	1	6	2

⑥ ワンタッチ管継手

記号	ミリサイズ
4H	φ4ストレート
6H	φ6ストレート
8H	φ8ストレート
AH	φ10ストレート
4L	φ4エルボ
6L	φ6エルボ
8L	φ8エルボ
AL	φ10エルボ

記号	インチサイズ
5H	φ3/16"ストレート
7H	φ1/4"ストレート
9H	φ5/16"ストレート
BH	φ3/8"ストレート
5L	φ3/16"エルボ
7L	φ1/4"エルボ
9L	φ5/16"エルボ
BL	φ3/8"エルボ

※ワンタッチ管継手は次頁の推奨配管径を参照しご選定ください。

※出荷後のワンタッチ管継手、プラグ位置の変更はできません。

⑦ プラグ位置

記号	位置
無記号	プラグなし
Q	高電圧ケーブル側
R	高電圧ケーブル反対側

⑧ 入出力仕様

記号	入出力
無記号	NPN
P	PNP

※ACアダプタ使用時、入出力機能は使用できません。