


背圧0.5MPa対応エアオペレートタイプ フレア式継手一体型 ハイパーフィッティング LVQ□□H-Z Series

RoHS

型式表示方法

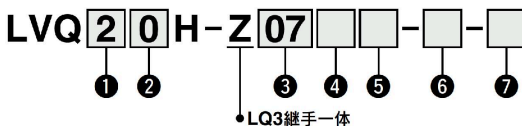

① ボディclass

記号	ボディclass	オフィス径
2	2	φ4
3	3	φ8
4	4	φ10
5	5	φ16
6	6	φ22

② 弁形式

0	N.C.
1	N.O.
2	複動

注) 弁形式の組合せにつきましては、次頁のシリーズバリエーションをご参照ください。

③ 適用チューブサイズ^{注)}

記号	接続チューブサイズ	ボディclass					
		2	3	4	5	6	
ミリサイズ							
03	3×2	○					
04	4×3	○					
06	6×4	○					
08	8×6		○				
10	10×8		○				
12	12×10			○			
19	19×16				○		
25	25×22					○	
インチサイズ							
07	1/4"×5/32"	○					
11	3/8"×1/4"		○				
13	1/2"×3/8"			○			
19	3/4"×5/8"				○		
25	1"×7/8"					○	

注) 適用チューブサイズの詳細はP.846をご参照ください。

④ パイロットポートの種類


無記号	LQ3継手付	接続チューブサイズ 1/8"×0.086" (3×2) ^{注)}
M	LQ3継手付	接続チューブサイズ 4×3 ^{注)}
R	ねじ込み	Rc1/8
N	ねじ込み	NPT1/8

注) 適用チューブサイズの詳細はP.846をご参照ください。

⑤ パイロットポート方向

記号	方向
無記号	①
P2	②
P3	③
P4	④
P5	⑤
P6	⑥
P7	⑦
P8	⑧

パイロットポート配管方向

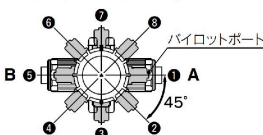

※手配時に配管方向を品番で指定してください。
パイロットポートの方向変更は行わないでください。(P.846使用上の注意事項参照)