


# 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 カセットタイプマニホールド

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。【オプション】



**60**型

# SY3000-5000-7000 Series

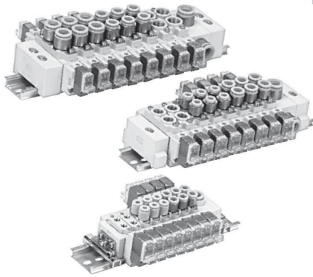

## 型式表示方法

SS5Y **3** - 60 - **05** **D** -    -   

シリーズ

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

バルブ連数

02	2連
⋮	⋮
20	20連

●CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

●オプション

指定連数より長いDINレールが必要な場合は、その連数を指定してください。(MAX.20連)


●給排気ブロックAss'y取り付け位置

記号	取り付け位置	適用連数
U	U側	2~10連
D	D側	2~10連
B	両側	2~20連
*M	特殊仕様	

※特殊仕様の場合はマニホールド仕様書により別途ご指示ください。

## マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

### 表示例

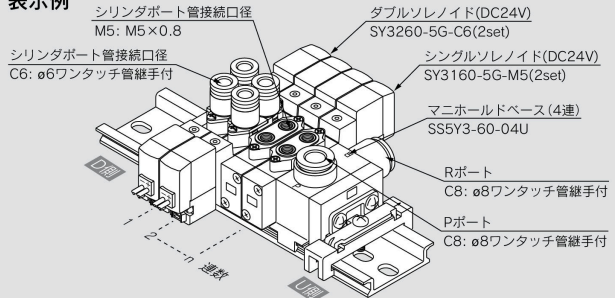

SS5Y3-60-04U	1set(60型4連マニホールドベース品番)
*SY3260-5G-C6	2set(ダブルソレノイド品番)
*SY3160-5G-M5	2set(シングルソレノイド品番)

↳ \*印は組込み記号です。\*印を搭載する電磁弁の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目より順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合には、マニホールド仕様書にてご指示ください。