

ベース配管形マニホールド

分割形ベース / DINレール取付形 / プラグインタイプ

SY3000-5000 Series



45型

マニホールド型式表示方法

45F型 (Dサブコネクタ25ピンタイプ)

SS5Y **3** -45 **F** **D** -05 **U** -C4 - - -

シリーズ
3 SY3000
5 SY5000

コモン仕様
 無記号 プラスコモン
N マイナスコモン

コネクタ取付位置

記号	取付位置
U	U側
D	D側

電圧仕様
 無記号 DC24V
12V DC12V

バルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	シングル配線仕様 (ソレノイドの数20個まで対応可)
...	...	
20	20連	

※フランキンプレートAss'yの数も含まれます。
 ※ダブル・3位置 (デュアルポティタイプ) の場合は2連分必要です。

給排気ブロックAss'y取付位置

記号	取付位置	適応連数
U	U側	2~10連
D	D側	2~10連
B	両側	2~20連
M	特殊仕様	

※特殊仕様の場合はマニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

A・Bポート管接続口径

ワンタッチ管継手 (ミリサイズ)		
記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	φ4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
M	混合	
C4	φ4ワンタッチ管継手	SY5000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
C8	φ8ワンタッチ管継手	
M	混合	

ワンタッチ管継手配管 (インチサイズ)		
記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	φ 3/8"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	φ 1/4"ワンタッチ管継手	
M	混合	
N3	φ 3/8"ワンタッチ管継手	SY5000
N7	φ 1/4"ワンタッチ管継手	
N9	φ 5/16"ワンタッチ管継手	
M	混合	

※混合仕様の場合は、マニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

オプション

指定連数より長いDINレールが必要な場合は、その連数を指定してください。(MAX. 20連)


CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

※外部パイロット仕様、サイレンサ内蔵タイプはP.616~620をご参照ください。

マニホールドアセンブリの表示方法 (手配例)

表示例 (45F型 / Dサブコネクタ25ピンタイプの場合)

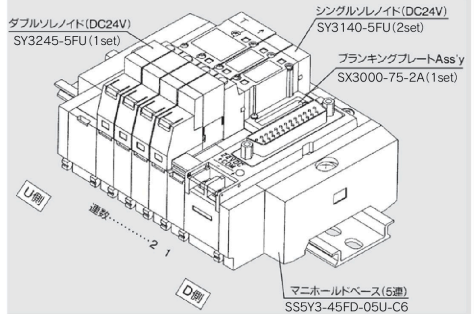

SS5Y3-45FD-05U-C6...1Set (45F型Dサブコネクタ5連マニホールドベース品番)
 * SX3000-75-2A1Set (フランキンプレートAss'y品番)
 * SY3140-5FU2Set (シングルソレノイド品番)
 * SY3245-5FU1Set (ダブルソレノイド品番)

※印は組み込み記号です。*印を搭載する電磁弁などの品番の初めに付けてください。
 ・バルブ配列はコネクタの取付位置にかかわらず、D側から1連目となります
 ・ダブル・3位置 (デュアルポティタイプ) はマニホールドベースを2連分使用しますので、マニホールドベース品番の連数にご注意ください。

バルブ型式表示方法 (45F, 45P, 45T, 45T1型)

2位置シングル SY **3** 1 40 - **5** FU - - -

ダブル・3位置 SY **3** **2** 45 - **5** FU - - -

シリーズ
3 SY3000
5 SY5000

切換方式
2 2位置ダブル
3 3位置クロスドセンタ
4 3位置エキゾーストセンタ
5 3位置プレッシャセンタ

定格電圧
5 DC24V
6 DC12V

デュアルポティタイプ (ダブル・3位置)

マニュアル

無記号	ノンロックプッシュ式
D	プッシュターンロック式ドライブ/操作形
E	プッシュターンロック式手操作形

オーダーメイド仕様

無記号	—
X90	主弁フッ素ゴム仕様 (P.624参照)

CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

※プラグインタイプの電磁弁を単体で発注された場合はガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。(詳しくはP.592をご参照ください。)