

# SY3000-5000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース/DINレール取付形 EX122-一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応

注) CE対応のシユニットについてはSIユニット品番体系表をご参照ください。【オプション】



## マニホールド型式表示方法

SS5Y 3 -45S V -05 U -C6 - -

シリーズ  
3 SY3000  
5 SY5000

### SIユニット仕様

記号	プロトコル種別
0	SIユニットなし
F1	NKE(株):省配線システム対応
H	NKE(株):省配線Hシステム対応
J1	パナソニックデバイスS-LINK(株):S-LINK(16点出力対応)
J2	パナソニックデバイスS-LINK(株):S-LINK(8点出力対応)
Q	DeviceNet対応
R1	オムロン(株):CompoBus/S(16点)対応
R2	オムロン(株):CompoBus/S(8点)対応
V	CC-Link対応
ZB	CompoNet™対応(プラスコモン)
ZBN	CompoNet™対応(マイナスコモン)

※SIユニットなしの場合でもDINレール長さは、SIユニットが取り付けられるように長くなっています。

CE対応  
無記号 —  
Q CE対応品

※CE対応のSIユニットについてはSIユニット品番体系表を参照ください。

### バルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	
:	:	シングル配線仕様
:	:	(ソレノイドの数16個まで対応可)
16	16連	

※プランキングプレートAss'yの数も含みます。  
※ダブル・3位置(テュアルポタイプ)の場合は2連分必要です。

### 給排気ブロックAss'y取付位置

記号	取付位置	対応連数
U	U側	2~10連
D	D側	2~10連
B	両側	2~16連
M	特殊仕様	

※特殊仕様の場合はマニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

### A・Bポート管接続口径

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	
M	混合	
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY5000
C6	ø6ワンタッチ管継手	
M	混合	

※混合仕様の場合は、マニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

### ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	ø 3/4"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø 1/4"ワンタッチ管継手	
M	混合	
N3	ø 3/4"ワンタッチ管継手	SY5000
N7	ø 1/4"ワンタッチ管継手	
M	混合	


### SIユニット品番体系表

記号	プロトコル種別	SIユニット品番	CE対応	記号	プロトコル種別	SIユニット品番	CE対応
F1	NKE(株):省配線システム対応	EX122-SUW1	—	R1	オムロン(株):CompoBus/S(16点)対応	EX122-SCS1	○
H	NKE(株):省配線Hシステム対応	EX122-SUH1	—	R2	オムロン(株):CompoBus/S(8点)対応	EX122-SCS2	○
J1	パナソニックデバイスS-LINK(株):S-LINK(16点出力対応)	EX122-SSL1	—	V	CC-Link対応	EX122-SM1	○
J2	パナソニックデバイスS-LINK(株):S-LINK(8点出力対応)	EX122-SSL2	—	ZB	CompoNet™対応(プラスコモン)	EX122-SCM1	○
Q	DeviceNet対応	EX122-SDN1	○	ZBN	CompoNet™対応(マイナスコモン)	EX122-SCM3	○

EX122-一体型(出力対応)シリアル伝送システムの詳細につきましてはP.777および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。http://www.smcworld.com

## マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

### 表示例

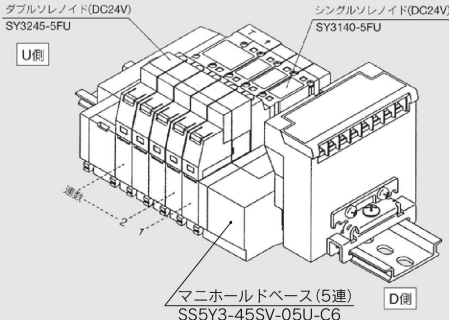

SS5Y3-45SV-05U-C6 ..... 1Set(45S型SIユニット付5連マニホールドベース品番)  
\* SY3140-5FU ..... 3Set(シングルソレノイド品番)  
\* SY3245-5FU ..... 1Set(ダブルソレノイド品番)

※印は組み込み記号です。\*印を搭載する電磁弁などの品番の初めに付けてください。

- ・バルブ配列はD側から1連目となります。
- ・ダブル・3位置(テュアルポタイプ)はマニホールドベースを2連分使用しますので、マニホールドベース品番の連数にご注意ください。
- ・SIユニットはD側取付タイプのみになります。

## バルブ型式表示方法

2位置シングル SY 3 1 4 0 - 5 FU

ダブル・3位置 SY 3 2 4 5 - 5 FU

シリーズ  
3 SY3000  
5 SY5000

定格電圧  
5 DC24V

切換方式  
2 2位置ダブル  
3 3位置クロスドセンタ  
4 3位置エキゾーストセンタ  
5 3位置プレッシャセンタ

### マニュアル

無記号	ノンロックプッシュ式
D	プッシュターンロック式ドラッグ操作形
E	プッシュターンロック式手操作形

### オーダーメイド仕様

無記号	—
X90	主弁フッ素ゴム仕様(P.624参照)

### CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

※プラグインタイプの電磁弁を単体で発注された場合はガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。(詳しくはP.592をご参照ください。)