

# メタルシール／5ポート・パイロット形 ノンプラグインタイプ VFS3000 Series



## 型式表示方法

ノンプラグイン

30-VFS3 2 1 1 - 2 D - - 02



CSA規格適合品

シンボル

1	2位置シングル (A)4 2(B) 	5	3位置プレッシャセンタ (A)4 2(B) 
2	2位置ダブル (A)4 2(B) 	6	3位置パーフェクト (A)4 2(B) 
3	3位置クローズドセンタ (A)4 2(B) 		
4	3位置エキゾーストセンタ (A)4 2(B) 		

※逆加圧でご使用される場合は外部パイロット仕様で対応可能です。

ボディ形式



1 ノンプラグインサブプレート

ボディオプション

0	標準
1*	ダイレクトマニュアル

※標準標準

ねじの種類

無記号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

※標準標準

管接続口径

無記号	サブプレートなし
02	Rc 1/4
03	Rc 3/8

※裏配管の場合Rc1/4のみになります。

配管仕様

無記号	横配管
B*	裏配管


※標準標準

オプション

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

リード線取出し方法

D - DIN形ターミナル

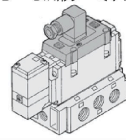

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3*	AC110~120V 50/60Hz
4*	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V 50/60Hz

※標準標準

パイロット方式

無記号	内部パイロット
R*	外部パイロット

※標準標準

パイロット弁  
手動操作の種類

無記号-ノンロック  
プッシュ式  
(フラッシュ形)



\*A-ノンロックプッシュ式  
(突出形)



\*B-ロック式  
(要工具形)



\*C-ロック式  
(レバー形)



※標準標準

仕様、外形寸法は標準品をご参照ください。