


# LVA Series マニホールド

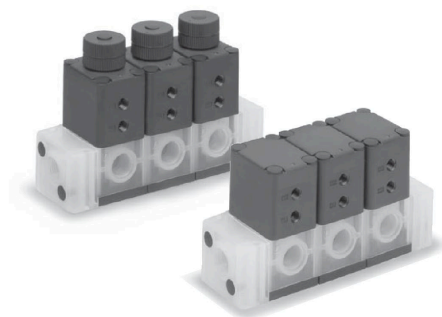


## マニホールド仕様


型式	LLA2A	LLA3A	LLA4A	LLA5A
マニホールド形式	スタッキングタイプ			
P(IN)、A(OUT)方式	共通IN・個別OUT			
バルブ連数	2~5連			
管接続口径(Pポート)	1/4	3/8	1/2	3/4
管接続口径(Aポート)	1/4	3/8	1/2	3/4

注) 真空およびA→P流れでのご使用の際は、当社にご確認ください。

## マニホールドベース型式表示方法

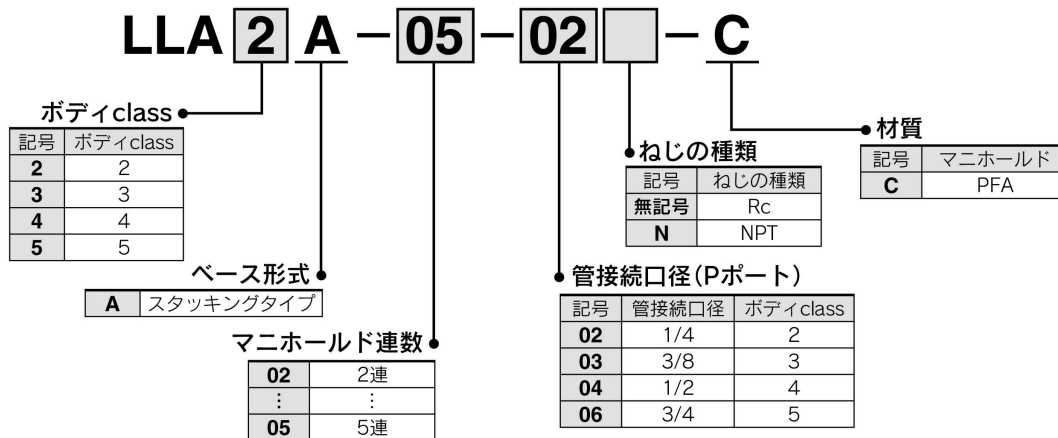

## バルブ型式表示方法

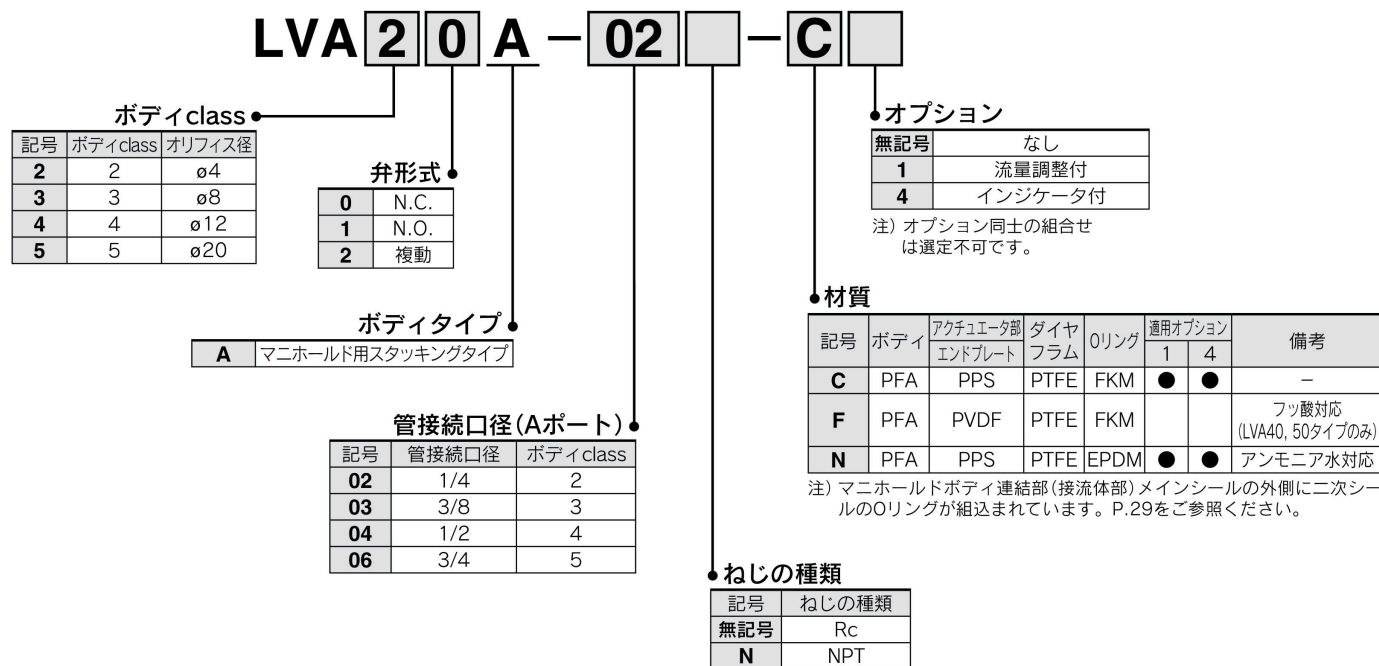

継手一体型  
LVC

ねじ込み型  
LVA

有機溶剤対応  
LVA

手動タイプ  
LVH

有機溶剤対応  
LVH