


手動タイプ／有機溶剤対応 ダブルフェルール継手・メタルガスケット継手・チューブ出し LVH□M Series

バルブ型式表示方法

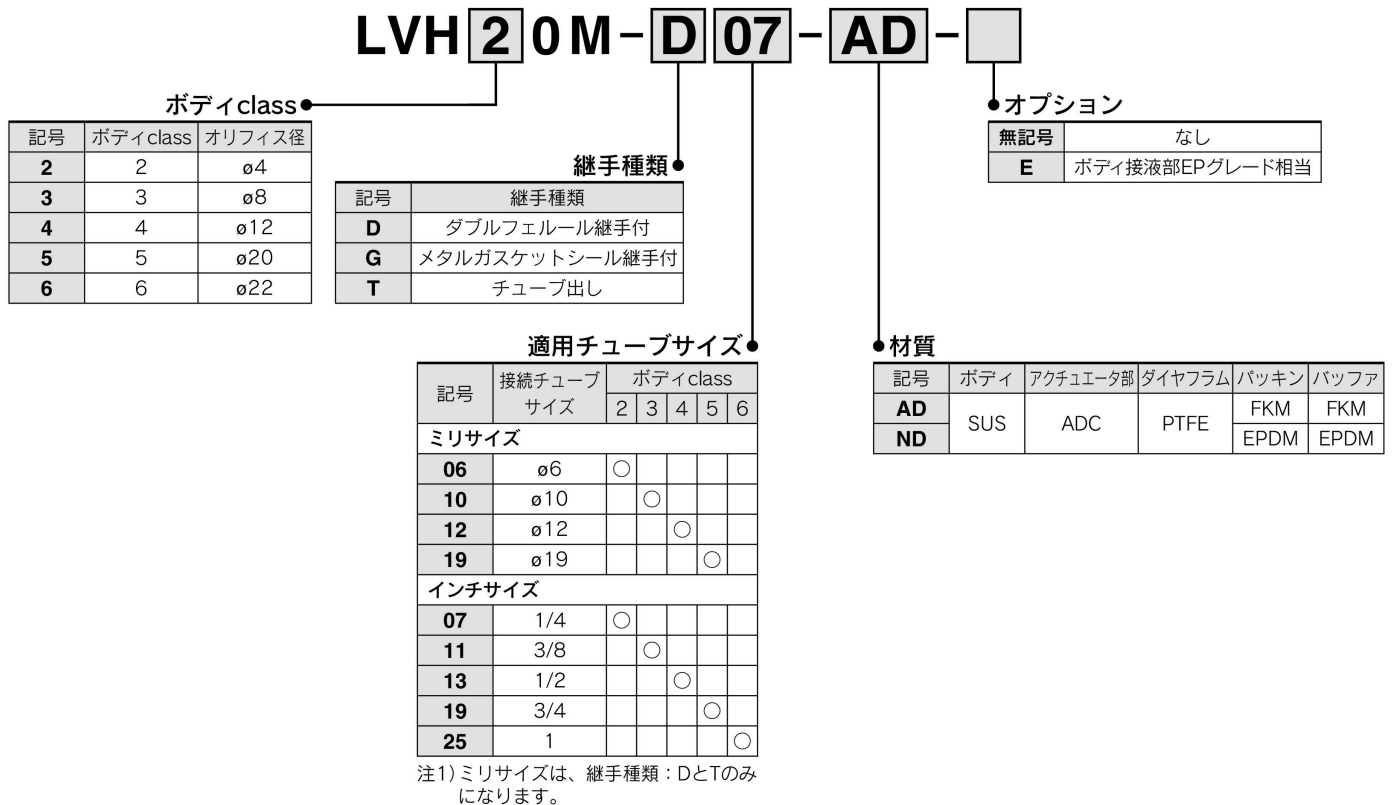

標準仕様



LVH20M-D07-AD
ダブルフェルール継手

型式	LVH20M	LVH30M	LVH40M	LVH50M	LVH60M	
チューブ外径	ミリサイズ ^{注1)}	6	10	12	19	—
	インチサイズ	1/4	3/8	1/2	3/4	1
オリフィス径	ø4	ø8	ø12	ø20	ø22	
流量特性	Kv	0.3	1.4	2.8	5.1	6.8
	Cv	0.35	1.7	3.3	6	8
耐圧 (MPa)	1					
使用圧力 (MPa) (A→B流れ)	0~0.5					
弁漏れ量 (cm ³ /min)	0 (水圧にて)					
使用流体温度 (°C)	0~100					
周囲温度 (°C)	0~60					
継手種類	ダブルフェルール継手 メタルガスケット継手付、チューブ出し					

注1) ミリサイズは、継手種類：DとTのみになります。