

3色表示

デジタルフロースイッチ

PFMC Series



型式表示方法

PFMC 7 **501** - **04** - **A** - **M**

● 定格流量範囲

501	5~500L/min
102	10~1000L/min
202	20~2000L/min

● ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G <sup>注1)</sup>

注1) ISO228準拠

● 配管口径

記号	口径	定格流量範囲		
		501	102	202
04	1/2	●	●	—
06	3/4	—	—	●

● 出力仕様

記号	OUT1	OUT2	適用モニタ部型式
A	NPN	NPN	—
B	PNP	PNP	—
C	NPN	アナログ(1~5V)	PFG300シリーズ
D	NPN	アナログ(4~20mA)	PFG310シリーズ
E <sup>注2)</sup>	PNP	アナログ(1~5V)	PFG300シリーズ
F <sup>注2)</sup>	PNP	アナログ(4~20mA)	PFG310シリーズ
G <sup>注2)</sup>	NPN	外部入力 <sup>注3)</sup>	—
H <sup>注2)</sup>	PNP	外部入力 <sup>注3)</sup>	—

注2) オートメード

注3) 積算外部リセット、ピーク・ボトムリセット選択可。




● 校正証明書

無記号	なし
A <sup>注8)</sup>	あり

注8) オートメード書式は和英併記です。

● オプション2

無記号	なし
R	ブラケット付 <sup>注7)</sup>

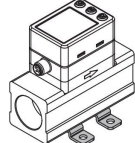

注7) 各オプションは、製品に組付けられておりません。同梱出荷となります。

● 単位仕様


無記号	単位切換機能付 <sup>注5)</sup>
M	SI単位固定 <sup>注6)</sup>

注5) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

注6) 固定単位 瞬時流量: L/min、積算流量: L

● オプション1

無記号	M8コネクタ付リード線付(3m) <sup>注4)</sup>
N	M8コネクタ付リード線なし

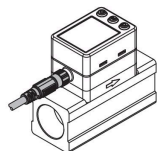

注4) 各オプションは、製品に組付けられておりません。同梱出荷となります。

オプション/部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

品番	オプション	備考
ZS-40-A	M8コネクタ付リード線	長さ: 3m
ZS-42-A	ブラケット	PFMC7501/7102用取付ねじ(M3×5、2本付)
ZS-42-B	ブラケット	PFMC7202用取付ねじ(M3×5.2本付)