

3画面 デジタルフローモニタ PFG300 Series



PF3A7□H

PFG300

機能解説



型式表示方法

PFG 3 0 0 - RT - M - L □ □ □

タイプ

3 分離型モニタ部

入力仕様

記号	内容	適用プロセスイッチ型式
0	電圧入力	PF3A7□H-CS/ESシリーズ
1	電流入力	PF3A7□H-DS/FSシリーズ

出力仕様

RT	2出力 (NPNまたはPNP切替式) +アナログ電圧出力 ^{注1)}
SV	2出力 (NPNまたはPNP切替式) +アナログ電流出力 ^{注2)}
XY	2出力 (NPNまたはPNP切替式) +コピー機能

注1) 1~5Vと0~10Vの切替可能
注2) 外部入力、コピーに切替可能

単位仕様

無記号	単位切換機能付 ^{注3)}
M	SI単位固定 ^{注4)}

注3) 新計量法上 (日本国内はSI単位)
海外向けのみの販売となります。
注4) 固定単位 瞬時流量: L/min
積算流量: L

オプション4


無記号	取扱説明書	校正証明書
Y	○	—
K	—	○
T	—	○

オプション3

無記号	なし
ZS-28-CA-4	
C	センサ接続用コネクタ

オプション1

記号	内容
無記号	リード線なし
L	電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)

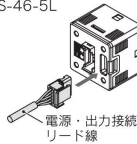

オプション2

記号	内容
無記号	なし
A1	ブラケットA (垂直取付)
A2	ブラケットB (水平取付)
B	パネルマウントアダプタ
D	パネルマウントアダプタ +前面保護カバー

オプション/部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

品番	オプション	備考
ZS-28-CA-4	センサ接続用コネクタ	PF3A7□H用
ZS-46-A1	ブラケットA	タッピングねじ:呼び径3×8L(2本)
ZS-46-A2	ブラケットB	タッピングねじ:呼び径3×8L(2本)
ZS-46-B	パネルマウントアダプタ	
ZS-46-D	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	
ZS-46-5L	電源・出力接続リード線	5芯、2m
ZS-27-01	前面保護カバー	

接続例

