

## 代表的形状と寸法(単位mm)

### ステンレス(SUS)

RoHS

#### ⑤口金付エレメント(標準品)

#### ESKA機種番号

接続口径	品番	寸法			構造
		A	B	C	
M3	ESKA-Z2701-□	9	6	なし※1	①
	ESKA-Z2711-□	9.7	8	14	②
M5	ESKA-Z2702-□	17	8	なし※1	①
	ESKA-Z2712-□	9.7	8	14	②
R1/8	ESKA-Z2801-□	38	13	なし※2	③
	ESKA-Z2811-□	13.5	8	14	②
R1/4	ESKA-Z2802-□	52	17	17	③
	ESKA-Z2812-□	19	19	21	②
R3/8	ESKA-Z2803-□	53	17	17	③
	ESKA-Z2813-□	20	19	21	②
R1/2	ESKA-Z2804-□	58	17	22	③
	ESKA-Z2814-□	23	19	21	②

 


#### 品番末尾-□(公称ろ過精度)表示方法


記号	公称ろ過精度
002	2 μm
005	5 μm
010	10 μm
020	20 μm
040	40 μm
070	70 μm
100	100 μm
120	120 μm

例) 公称ろ過精度2 μm  
ESKA-Z2701-002


使用温度: -196~150℃




①同時焼結(※1)

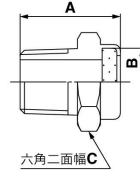

②カシメ

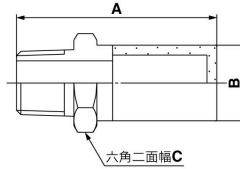

③溶接

 

(※2)

FGD

FGE

FGG

FGA

FGC

FGF

FGH

FQ1

FN

EBI □

ES □