

3ポートソレノイドバルブ

VV100 Series

ノンプラグイン 個別配線 マニホールド

マニホールド型式表示方法




VV100-10-05U1-C6

記号	連数
01	1連
...	...
12	12連

給排気ブロック取付位置：U側

給排気ブロック管継手取出方向

標準（シリンダポートと同一方向）

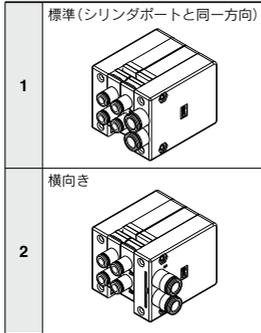

注) 搭載するバルブがN.O.の場合、3(E)ポートより加圧し、1(P)ポートより排気してください。


取付オプション

記号	取付タイプ
無記号	マニホールド直接取付タイプ 取付用ナット付 M3×0.5
N ^{注)}	マニホールド直接取付タイプ 取付用ナット付 No. 10-32 UNF (インチサイズ)
F1	ブラケット付 (標準)
F2	ブラケット付 (ポート下向き)

注) 取付オプションを"N" (取付用プレートねじ：インチサイズ) で指示した場合はブラケットを後付けできませんのでご注意ください。

マニホールドアセンブリの表示方法 (手配例)

表示例 (VV100-10-□の場合)

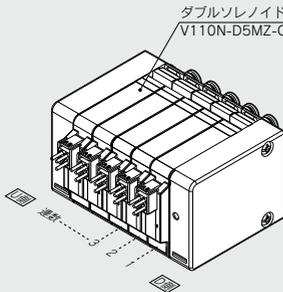

VV100-10-05U1-C6.....1set (マニホールド品番)
* V110N-D5MZ-C4.....5set (ダブルソレノイド品番)

* 印は組み込み記号です。
* 印を搭載するソレノイドバルブ等の品番の初めに付けてください。

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順番に併記してください。

給排気ブロック管接続口径

ワンタッチ管継手配管 (ミリサイズ)

C4	ø4ワンタッチ管継手 (ストレート)
C6	ø6ワンタッチ管継手 (ストレート)
L4	ø4エルボ管継手 (上取出し)
L6	ø6エルボ管継手 (上取出し)
B4	ø4エルボ管継手 (下取出し)
B6	ø6エルボ管継手 (下取出し)

ワンタッチ管継手 (インチサイズ)

N3	ø5/32"ワンタッチ管継手 (ストレート)
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手 (ストレート)