

VFS1000 Series

マニホールド仕様／単一ベース形


小型軽量

単一ベースにバルブをマニホールドしますから、全体がコンパクトになり取付スペースが小さくてすみます。

パイロット排気から環境を保護
VV5FS1-30マニホールドを使用すると、パイロット排気をベース側一括集中排気でき、騒音やオイルミストによる環境悪化を防ぐことができます。



VV5FS1-20

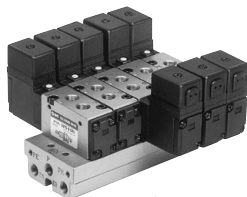

VV5FS1-30

取付ボルト・ガスケット品番
BG-VFS1030

仕様

マニホールドベース形式	単一ベース形直接配管形
連数	最大15連

通路・配管仕様

合成シンボル	通路仕様		配管仕様(管接続口径)		
	1(P)	5(R1), 3(R2)	ベース	バルブ	ベース
1	共通	共通	1(P) 横(1/8)	4(A), 2(B) 上(1/8)	5(R1), 3(R2) 横(1/8)


オプション

ブラッシングプレート	VVFS1000-10A-1	ガスケット、ビス付
------------	----------------	-----------



[オプション]

マニホールドベース型式表示方法

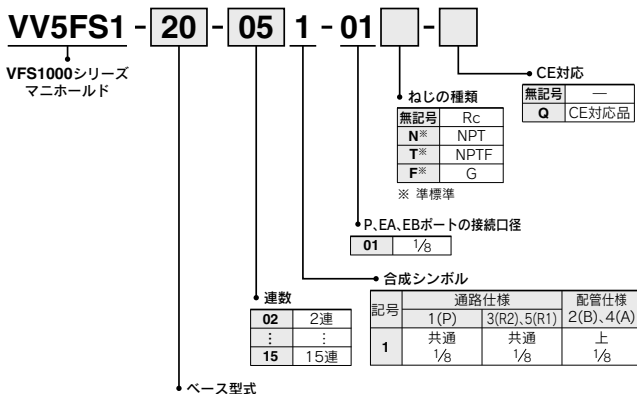

型式	パイロット排気	適用電磁弁
20	パイロット個別排気 	VFS1□20-□□-01
30	パイロット集中排気 	VFS1□30-□□-01 ※VFS1□20-□□-01 搭載可能

マニホールドアセンブリの表示方法【手配例】

マニホールド品番の下に、搭載するバルブおよびオプションの品番をD側1連目から搭載する順に併記してください。

《表示例》

- (マニホールドベース) VV5FS1-20-061-01..... 1
- (2位置シングル) *VFS1120-1D-01..... 3
- (2位置ダブル) *VFS1220-1D-01..... 2
- (プランキングプレート) *VVFS1000-10A-1..... 1

※は、組み込み記号です。搭載する電磁弁の初めに*を付けてください。