


VFS3000 Series

マニホールド仕様／分割形

パイロット排気から環境を保護

VV5FS3-31 マニホールドを使用するとパイロット排気をベース側一括集中排気でき、騒音やオイルミストによる環境悪化を防ぐことができます。

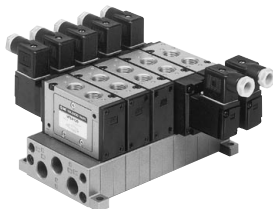

VV5FS3-31

取付ボルト・ガスケット品番
BG-VFS3030

仕様

マニホールドベース形	分割形
連数	最大15連

通路・配管仕様

合成シンボル	通路仕様		配管仕様(管接続口径)		
	1(P)	3(R2), 5(R1)	ベース	バルブ	ベース
1	共通	共通	1(P) 横(3/8)	2(B), 4(A) 上(1/4, 3/8)	3(R2), 5(R1) 横(3/8)

オプション


プランキングプレート	VVFS3000-10A-1	ガスケット、ねじ付
SUPブロックプレート	AXT636-10A	—
EXHブロックプレート	AXT636-11A	—

注) SUP, EXHの表配管により単独SUP, EXHが可能です。ご注文の際は、マニホールド仕様書にてご指示願います。



[オプション]

マニホールドベース型式表示方法

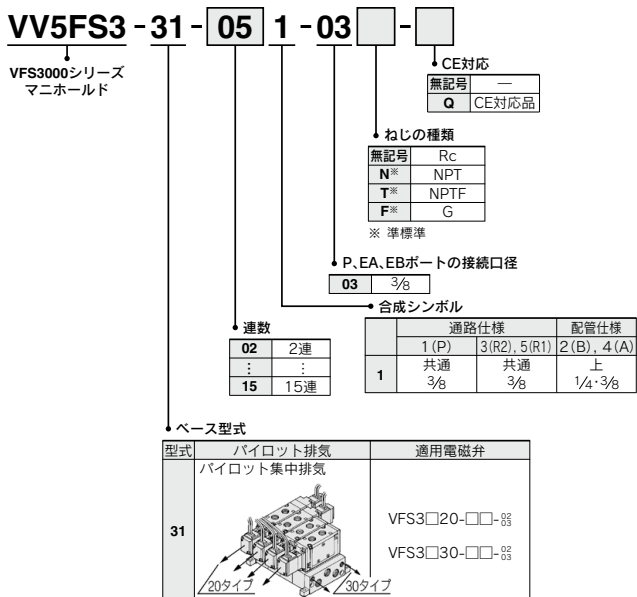

注) VFS3□20タイプもマニホールドが可能です。その場合はパイロット個別排気となります。

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

マニホールド品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番をD側1連目から搭載する順に併記してください。

《表示例》
 (マニホールドベース) VV5FS3-31-061-03 1
 (2位置シングル) *VFS3130-1D-02 3
 (2位置ダブル) *VFS3230-1D-02 2
 (プランキングプレート) *VVFS3000-10A-1 1

*は、組み込み記号です。搭載する電磁弁の初めに*を付けてください。