


# ミストセパレータ 25A-AM Series

RoHS



## 型式表示方法

### 25A-AM150C~25A-AM550C

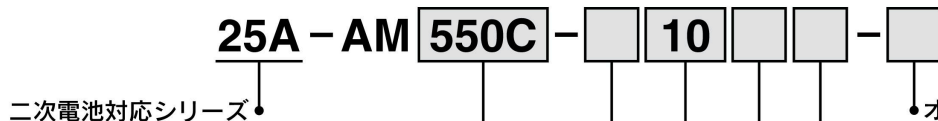

二次電池対応シリーズ

ボディサイズ

150C
250C
350C
450C
550C

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

オプション

記号	内容
無記号	—
J※4, ※5	ドレンガイド1/4めねじ
R	IN・OUT逆方向
T	目詰まりチェック付

※5 ドレン配管およびボールバルブなどの止弁の配管が必要です。

オートドレン仕様※4

記号	内容
無記号	ドレンコック(オートドレンなし)
C	N.C.オートドレン
D	N.O.オートドレン

※4 ドレン排出方式は一つのみ選択が可能です。ドレンコック、N.C.オートドレン、N.O.オートドレン、ドレンガイドを重複して選択することはできません。

管接続口径

記号	サイズ	適用ボディサイズ				
		150C	250C	350C	450C	550C
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

ブラケットアセンブリ※3 / 部品品番

適用型式	部品品番
25A-AM150C	25A-AM-BM101
25A-AM250C	25A-AM-BM102
25A-AM350C	25A-AM-BM103
25A-AM450C	25A-AM-BM104
25A-AM550C	25A-AM-BM105


※3 ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット※2

※2 記号Bを指定した場合、左表の品番のブラケットアセンブリが付属品として同梱出荷(未組付)となります。

### 25A-AM650, 850

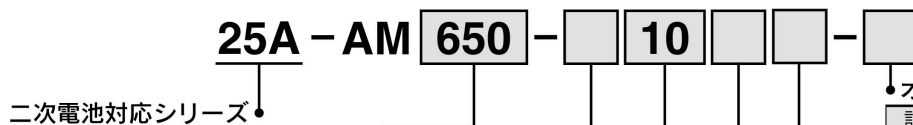

二次電池対応シリーズ

ボディサイズ

650
850

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

オプション

記号	内容
無記号	—
J※4, ※5	ドレンガイド1/4めねじ(650のみ)
R	IN・OUT逆方向
T	目詰まりチェック付

※5 ドレン配管およびボールバルブなどの止弁の配管が必要です。

オートドレン仕様※4

記号	内容
無記号	ドレンコック(オートドレンなし)※2
D	N.O.オートドレン(650のみ)

※2 850サイズはボールバルブ(Rc3/8めねじ)付です。  
※4 650サイズはドレン排出方式を一つのみ選択が可能です。ドレンコック、N.O.オートドレン、ドレンガイドを重複して選択することはできません。

管接続口径

記号	サイズ	適用ボディサイズ	
		650	850
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット※1

※1 記号Bを指定した場合、左表の品番のブラケットアセンブリが付属品として同梱出荷(未組付)となります。

ブラケットアセンブリ※3 / 部品品番

適用型式	部品品番
25A-AM650	25A-BM56
25A-AM850	25A-BM57

※3 ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はこちら

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ  
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン  
エアフィルタ

モジュラ  
圧力制御機器

管継手/  
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御  
機器

電動  
アクチュエータ

オートスイッチ