


10-21-*AFD-A* series マイクロミストセパレータ

型式表示方法

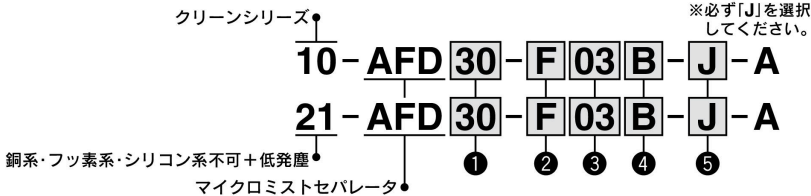

・オプション・標準準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択できます。
 ・オプション記号・標準準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

		記号	内容	①			
				ボディサイズ			
				20	30	40	
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	
		N ^{注1)}	NPT	●	●	●	
		F ^{注2)}	G	●	●	●	
+							
③	管接続口径	01	1/8	●	—	—	
		02	1/4	●	●	●	
		03	3/8	—	●	●	
		04	1/2	—	—	●	
		06	3/4	—	—	●	
+							
④	a	取付	無記号 取付オプションなし	●	●	●	
		B ^{注3)}	ブラケット付	●	●	●	
+							
⑤	b	ケース	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●
			2	金属ケース	●	●	●
			6	ナイロンケース	●	●	●
			8	レベルゲージ付金属ケース	—	●	●
			C	ケースガード付	●	— ^{注6)}	— ^{注6)}
			6C	ケースガード付・ナイロンケース	●	— ^{注7)}	— ^{注7)}
+							
c	ドレン 排出口	J ^{注4)}	ドレンガイド1/8	●	—	—	
			ドレンガイド1/4	—	●	●	
+							
d	流れ方向	無記号	流れ方向:左→右	●	●	●	
		R	流れ方向:右→左	●	●	●	
+							
e	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa	●	●	●	
		Z ^{注5)}	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	

注1) ドレンガイドは、NPT1/8(サイズ20に適用)、NPT1/4(サイズ30、40に適用)となります。
 注2) ドレンガイドは、G1/8(サイズ20に適用)、G1/4(サイズ30、40に適用)となります。
 注3) ブラケットアセンブリは、同時梱包となり、組付けられています。
 注4) バルブ機能は付いていません。
 注5) ねじ種類NPTが対象となります。
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
 注6) ケースガードは標準装備(ポリカーボネート)となります。
 注7) ケースガードは標準装備(ナイロン)となります。
 注8) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。