

薄形エアチャック

25A-MHF2 Series



型式表示方法



25A-MHF2-12D **-M9BW**

フィンガ数

2	2爪
---	----

 ●二次電池対応シリーズ

シリンダ内径(mm)

8	8
12	12
16	16
20	20

作動方式

D	複動形
---	-----

ストローク

無記号	ショートストローク
1	ミドルストローク
2	ロングストローク

●オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

●オートスイッチ種類



無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

 ※適用オートスイッチ品番はP.210より選定ください。

●ボディオプション

無記号：軸方向配管形

R：側面配管形

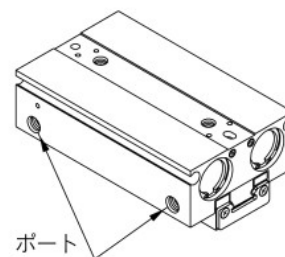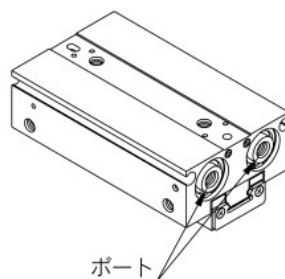

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

- 方向制御機器
- エアシリンダ
- 付属関連機器
- ロータリ
アクチュエータ
- エアチャック
- 真空用機器
- 清浄化機器
- クリーン
エアフィルタ
- モジュラ
圧力制御機器
- 管継手/
駆動制御機器
- 検出スイ
ッチ
- 流体制
御用
機器
- 電動
アクチュ
エータ
- オートス
イッチ