




マニホールド型式表示方法

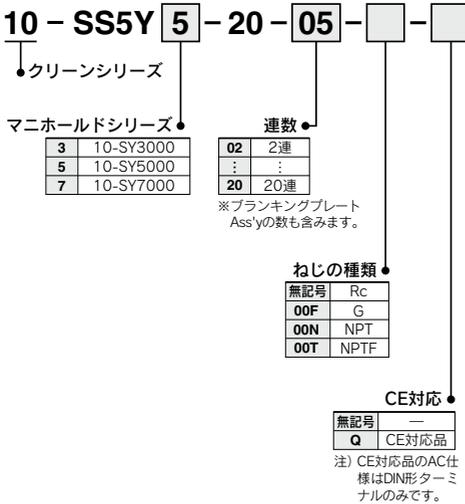

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例

ダブルソレノイド (DC24V)
10-SY3220-5G-C6 (2set)

シングルソレノイド (DC24V)
10-SY3120-5G-C6 (2set)

ブランキングプレート Ass'y
SY3000-26-9A (1set)

マニホールドベース (5連)
10-SS5Y3-20-05

シリンダポート管接続口径
C6:φ6ワンタッチ管継手付

連数 …… 3 2 1

10-SS5Y3-20-05 …… 1set (20型5連マニホールドベース品番)

* SY3000-26-9A …… 1set (ブランキングプレート Ass'y品番)

* 10-SY3120-5G-C6 …… 2set (シングルソレノイド品番)

* 10-SY3220-5G-C6 …… 2set (ダブルソレノイド品番)

← *印は組み込み記号です。*印を搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目より順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。