


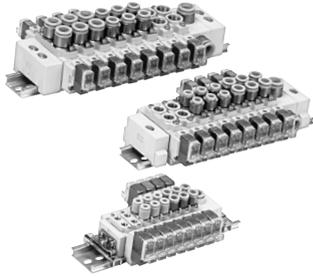

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。【オプション】

マニホールド品番のみの手配はできません。手配例に従い、必ず搭載用ソレノイドバルブの手配を同時に行ってください。

型式表示方法



10-SS5Y 3 -60-05 D - [] - []

クリーンシリーズ

シリーズ

3	10-SY3000
5	10-SY5000
7	10-SY7000

バルブ連数

02	2連
⋮	⋮
20	20連

CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

オプション

指定連数より長いDINレールが必要な場合は、その連数を指定してください。(MAX.20連)


給排気ブロックAss'y取付け位置

記号	取付け位置	適用連数
U	U側	2~10連
D	D側	2~10連
B	両側	2~20連
*M	特殊仕様	

*特殊仕様の場合はマニホールド仕様書により別途ご指示ください。

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例

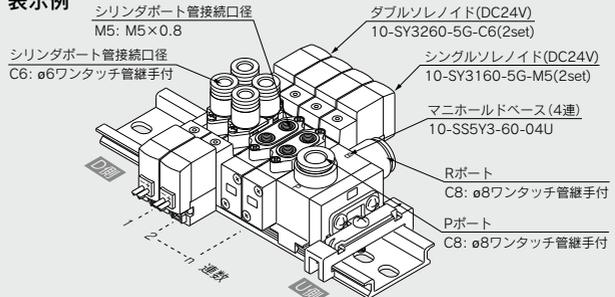

10-SS5Y3-60-04U 1set(60型4連マニホールドベース品番)
 * 10-SY3260-5G-C6 2set(ダブルソレノイド品番)
 * 10-SY3160-5G-M5 2set(シングルソレノイド品番)

↳ *印は組込み記号です。*印を搭載する電磁弁の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目より順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合には、マニホールド仕様書にてご指示ください。

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリアクチュエータ

エアチャック

圧縮空気清浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器

管継手&チューブ

駆動制御機器

圧カセイスツ