

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。【オプション】



方向制御機器

マニホールド型式表示方法



- クリーンシリーズ
- マニホールドシリーズ
9 10-SY9000

バルブ連数

記号	連数
02	2連
∴	∴
20	20連

※プランキングプレート Ass'yの数も含まれます。

P,Rポート取出し位置

記号	取出し位置	適用連数
U	U側	2~10連
D	D側	
B	両側	2~20連

給排気ブロックAss'y仕様

記号	仕様
無記号	標準・内部パイロット仕様
R	外部パイロット仕様

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

※A・Bポート管接続口径がワンタッチ管継手配管の場合は無記号です。

オプション

記号	取付方法
無記号	直接取付
D	DINレール取付(DINレール付)
DO	DINレール取付(DINレールなし)
D※	指定連数より長いDINレールが必要な場合 ※印前に必要連数を指定してください。

A・Bポート管接続口径

ねじ配管

記号	管接続口径
02	1/4
03	3/8

ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径
C8	ø8ワンタッチ管継手
C10	ø10ワンタッチ管継手
C12	ø12ワンタッチ管継手
M	混合

ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径
N9	ø 5/16"ワンタッチ管継手
N11	ø 3/8"ワンタッチ管継手
M	混合

※ 混合仕様の場合は、マニホールド仕様書で別途ご指示ください。


CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例

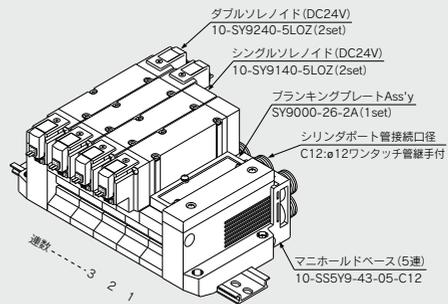

- 10-SS5Y9-43-05B-C12...1set(43型5連マニホールドベース品番)
- *SY9000-26-2A1set(プランキングプレートAss'y品番)
- *10-SY9140-5LOZ2set(シングルソレノイド品番)
- *10-SY9240-5LOZ2set(ダブルソレノイド品番)

※印は組み込み記号です。*印を掲載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目より順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。

エアシリンダ

ロータリーアクチュエータ

エアチャック

圧縮空気清浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器

管継手&チューブ

駆動制御機器

圧力セリサツ