


共通SUP・共通EXH方式

30形

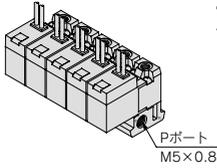

型式表示方法

10-SS3Y1-30-05-F-

●クリーンシリーズ

連数	2連
02	2連
...	...
10	10連

●CE対応


無記号	—
Q	CE対応品

適用電磁弁

- 10-SY113-□□□□-M3(-Q)
- 10-SY113A-□□□□-M3(-Q)
- 適用ブランキングプレート Ass'y SY100-77-1A

注) 排気ポートに配管は接続できません。

31形

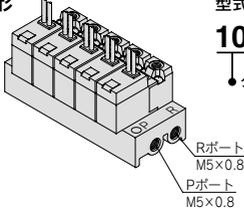

型式表示方法

10-SS3Y1-31-05-

●クリーンシリーズ

連数	20連
02	2連
...	...
20	20連

●CE対応


無記号	—
Q	CE対応品

適用電磁弁 注)

- 10-SY113-□□□□-M3(-Q)
- 10-SY113A-□□□□-M3(-Q)
- 10-SY123-□□□□-M3(-Q)
- 10-SY123A-□□□□-M3(-Q)
- 適用ブランキングプレート Ass'y SY100-77-1A

注) 10-SY113(A)と10-SY123(A)を同一マニホールドに取付けることはできません。

S41形

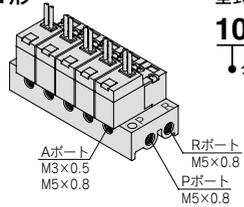

型式表示方法

10-SS3Y1-S41-05-M3-

●クリーンシリーズ

連数	20連
02	2連
...	...
20	20連

Aポート管接続口径	M3 M3 x 0.5
M5	M5 x 0.8

●CE対応

無記号	—
Q	CE対応品


適用電磁弁 注)

- 10-SY114-□□□□(-Q)
- 10-SY114A-□□□□(-Q)
- 10-SY124-□□□□(-Q)
- 10-SY124A-□□□□(-Q)
- 適用ブランキングプレート Ass'y SY100-77-1A

注) 10-SY114(A)と10-SY124(A)を同一マニホールドに取付けることはできません。

電磁弁、ガスケットマニホールドの組合せ

直接配管形

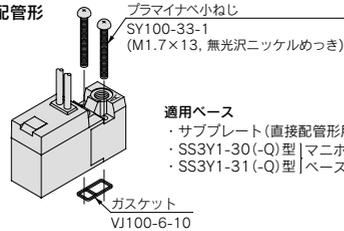


プライマナベ小ねじ
SY100-33-1
(M1.7 x 13, 無光沢ニッケルめっき)

適用ベース

- ・サブプレート(直接配管形用)
- ・SS3Y1-30(-Q)型 | マニホールド
- ・SS3Y1-31(-Q)型 | ベース

ガスケット
VJ100-6-10

ベース配管形

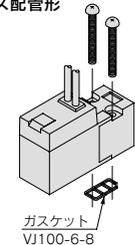

適用ベース

- ・サブプレート
- ・SS3Y1-S41(-Q)型 マニホールドベース
- サブプレート品番 標準: SY100-74-1 CE対応: SY100-74-1-Q
- ※サブプレート品番は標準とCE対応で別品番となります。

ガスケット
VJ100-6-8

〈マニホールドオプション〉
コネクタAss'y品番表示方法


- DCの場合: SY100-30-4A
- AC100Vの場合: SY100-30-1A
- AC200Vの場合: SY100-30-2A
- ACその他の場合: SY100-30-3A
- リード線なしの場合: SY100-30-A

●リード線長さ

無記号	300mm
6	600mm
10	1000mm
15	1500mm
20	2000mm
25	2500mm
30	3000mm
50	5000mm

ブランキングプレート Ass'y

品番: SY100-77-1A

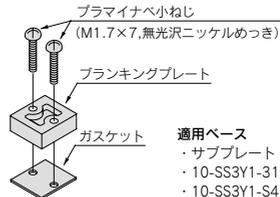

適用ベース

- ・サブプレート
- ・10-SS3Y1-31形 } マニホールド
- ・10-SS3Y1-S41形 } ベース

注意

取付ねじ締付トルク M1.7 : 0.12N・m

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリアクチュエータ

エアチャック

圧縮空気清浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器

圧カセイスツチ