


11-MSQseries


ロータリテーブル/ラック&ピニオンタイプ
サイズ 1,2,3,7,10,20,30,50

型式表示方法

サイズ 1.2.3.7

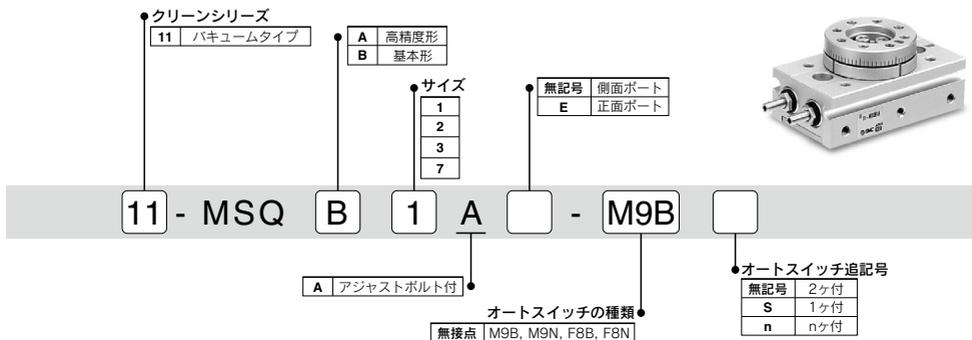

サイズ 10.20.30.50

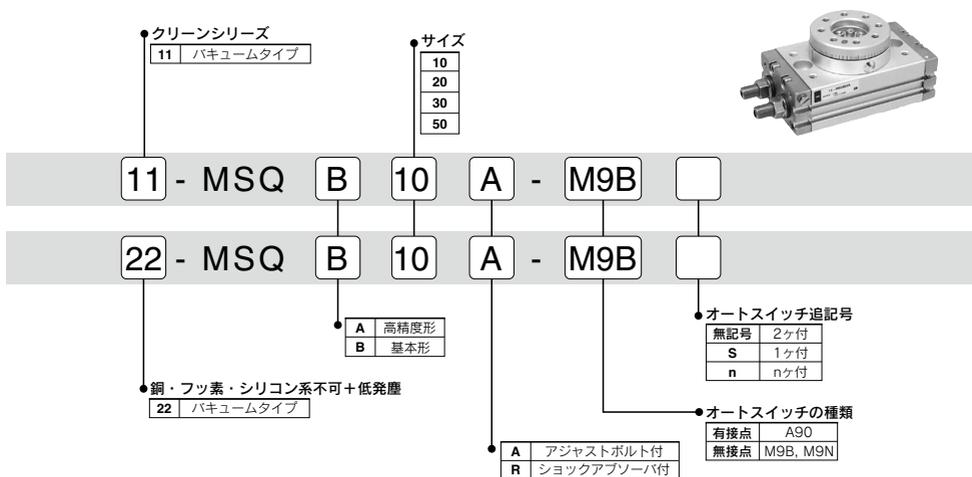

オートスイッチ仕様

接点	オートスイッチ品番	負荷電圧	負荷電流範囲	表示ランプ	適用用途
有接点	D-A90	AC24V以下, AC48V以下, AC100V以下 DC24V以下, DC48V以下, DC100V以下	50mA, 40mA, 20mA	—	IC回路、リレー、PLC
無接点	2線式 D-M9B, D-F8B	DC24V(DC10~28V)	2.5~40mA	○	DC24Vリレー、PLC
	3線式 D-M9N, D-F8N	DC24V(DC4.5~28V)	40mA以下	○	DC24Vリレー、PLC

適用オートスイッチ一覧 → P.920参照