



# 11-22-MHZ2series

エアチャック  
 $\phi 10, \phi 16, \phi 20, \phi 25$

## 型式表示方法

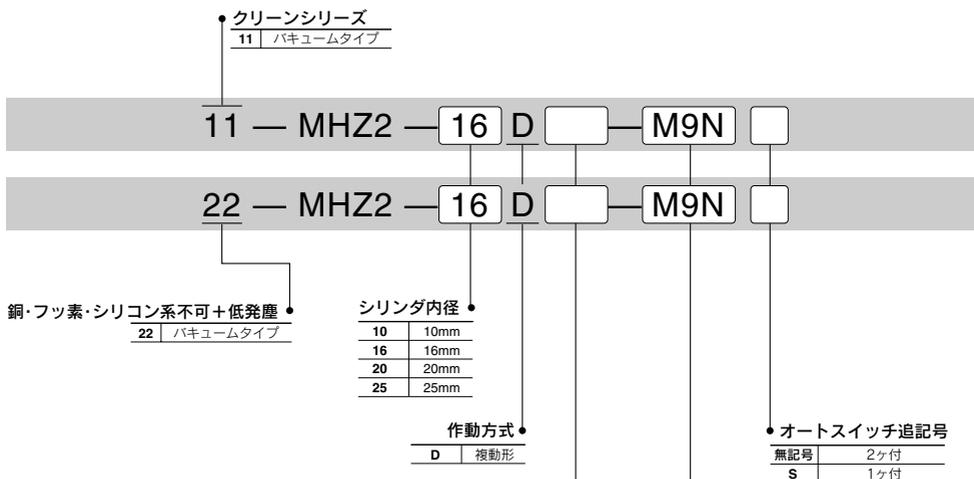

### フィンガポジション・オプション

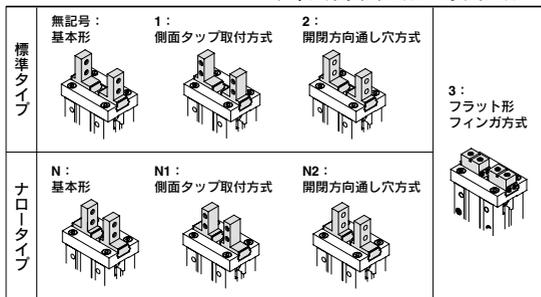

### ● オートスイッチ種類

無記号 | オートスイッチなし(磁石内蔵)



## オートスイッチ仕様 (仕様詳細および下記以外のオートスイッチはホームページWEBカタログをご参照ください。)

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)注1)			適用機種						
					DC	AC	縦取出	横取出	0.5 無記号	3 (L)	5注2) (Z)		適用機種					
無 接 点	—	グロメット	有	3線 (NPN) 3線 (PNP) 2線	24V	5V 12V	—	M9NV	M9N	●	●	○		IC 回路	リレー PLC	●	●	●
								F8N	—	●	●	○	—			—	●	●
								M9PV	M9P	●	●	○	●			●	●	●
								F8P	—	●	●	○	●			●	●	●
								M9BV	M9B	●	●	○	●			●	●	●
								F8B	—	●	●	○	—			—	●	●

注1) リード線長さ記号: 0.5m.....無記号 (例) M9N  
 3m..... L (例) M9NL  
 5m..... Z (例) M9NZ

注2) ○印のオートスイッチは受注生産となります。

適用オートスイッチ一覧 → P.946参照