

10-PSE300 series

CE cULus RoHS
 分離型2色表示式
 デジタル圧力センサコントローラ

型式表示方法



入出力仕様

0	NPN2出力+1-5V出力
1	NPN2出力+4-20mA出力
2	NPN2出力+オートシフト入力
3	PNP2出力+1-5V出力
4	PNP2出力+4-20mA出力
5	PNP2出力+オートシフト入力

単位仕様

無記号 注1) 単位切換機能付

M 注2) SI単位固定

注1) 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

注2) 固定単位

真空・低圧・微差圧・連成圧用: kPa

正圧用: MPa(1MPa用)


kPa(500kPa用)

10-PSE300-M


クリーンシリーズ

オプション1

オプション3

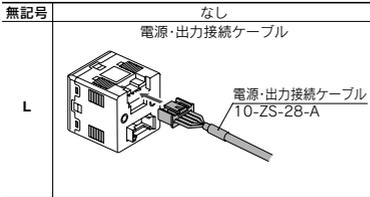

注) ケーブルは接続されていません。同梱包となります。

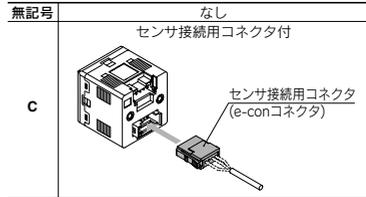


注) コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション2

無記号 なし


ブラケット

A

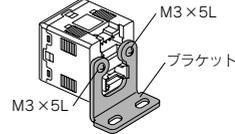


パネルマウントアダプタ

B

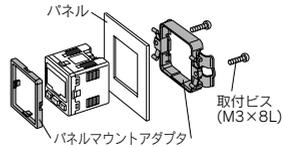

パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

D

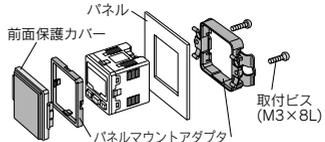

注) オプション品は取り付けられていません。同梱包となります。

オプション/部品番

名称	品番	備考
電源・出力接続ケーブル(2m)	10-ZS-28-A	
ブラケット	10-ZS-28-B	M3×5L(2本)付
センサ接続用コネクタ	10-ZS-28-C	1個
パネルマウントアダプタ	10-ZS-27-A	M3×8L(2本)付
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	10-ZS-27-D	M3×8L(2本)付

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気
清浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器

管継手&チューブ

駆動制御機器

圧力スイッチ