

ATEX指令 プロセスポンプ


自動運転型(内部切換タイプ) / エアオペレート型(外部切換タイプ)

56-PA3000/5000 Series



CE II 3 GD c T6 Ta 0°C to +60°C

型式表示方法

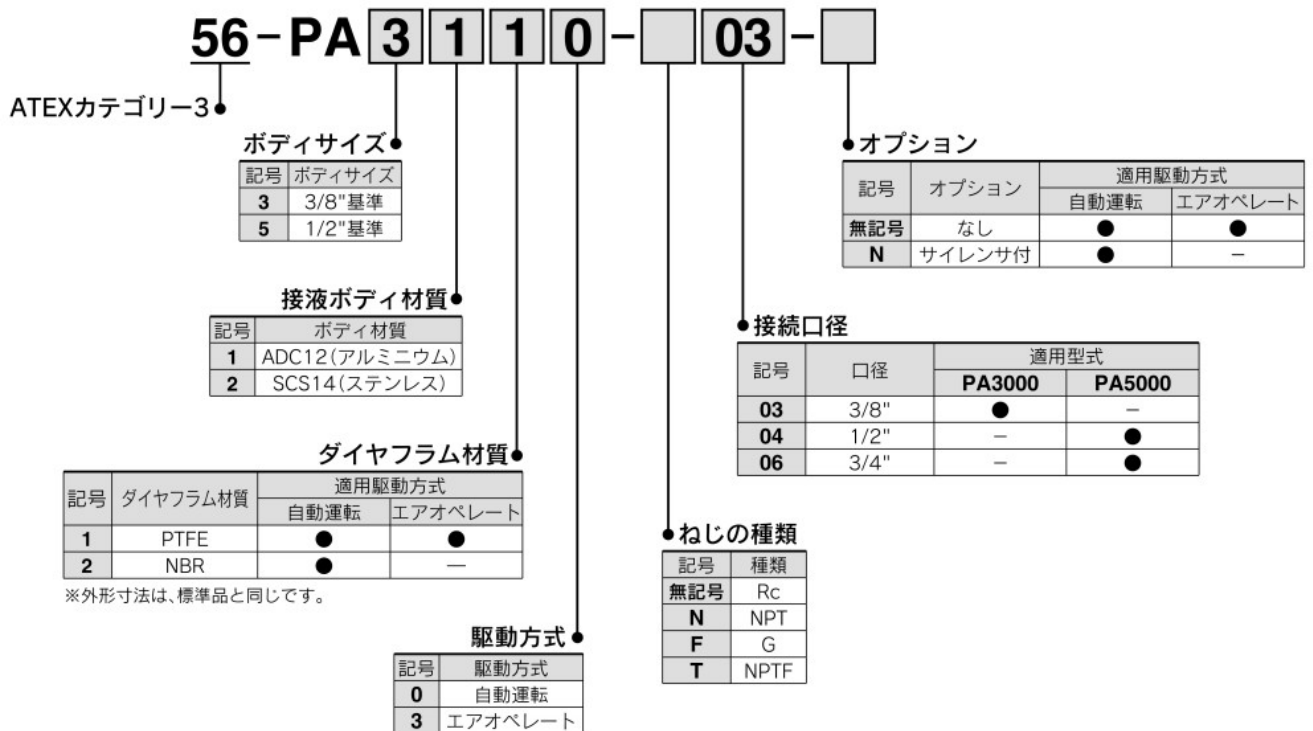

上記以外の仕様は、標準品PA3000/5000シリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはBest Pneumatics No.⑦をご参照ください。