


アースバー 特注寸法品の製作承ります。

(商品コード0247)

RoHS

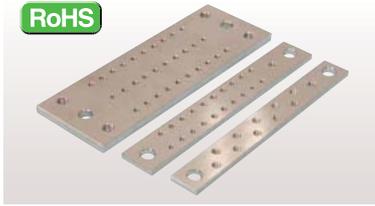

■取付例



アース端子EC8-2に取付可能

RoHS



■取付例



※アース端子C-39、グリーンボルトC-40をご参照ください。

用途

制御盤、分電盤などの接地用銅バーとしてご使用ください。

 
特長

- 1.ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
- 2.銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じてお選びいただくことができます。


材質

銅板 ニッケルメッキ仕上 (メッキ無もあります。)


EBA-20タイプ




EBA-25タイプ

 

EBA-30タイプ

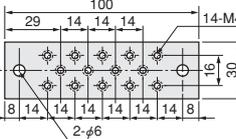

EBA-60タイプ

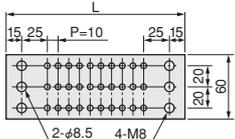

品番		幅 (mm)	全長 L (mm)	厚み (mm)	タップ穴数 A (個)	タップ穴径
メッキ有	メッキ無					
EBA-20-5E	EBA-20-5N	20	110	4	5	M5
EBA-20-10E	EBA-20-10N	20	160	4	10	M5
EBA-20-18E	EBA-20-18N	20	240	4	18	M5
EBA-25-10E	EBA-25-10N	25	115	4	10	M4
EBA-25-20E	EBA-25-20N	25	165	4	20	M4
EBA-30-14E	EBA-30-14N	30	100	5	14	M4
EBA-60-30E	EBA-60-30N	60	170	6	30	M4

※標準サイズ以外も製作いたします。

用途

制御盤、分電盤などの接地用銅バーとしてご使用ください。


特長

- 1.ネジ穴が加工済みですので、お買い上げ後にタップ加工を行う必要がありません。
- 2.篠原電機製 アース端子EC8-2に取付け可能です。


材質

銅板 ニッケルメッキ仕上 (メッキ無もあります)

EBA-20-10タイプ

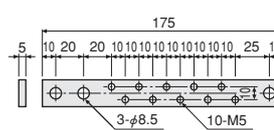

EBA-20-12タイプ

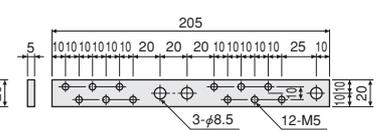

品番		幅 (mm)	全長L (mm)	厚み (mm)	タップ穴数 A (個)	タップ穴径
メッキ有	メッキ無					
EBA-20-10SE	EBA-20-10SN	20	175	5	10	M5
EBA-20-12WE	EBA-20-12WN	20	205	5	12	M5


スイッチ用渡りバー

(商品コード0243)

RoHS



取付方法

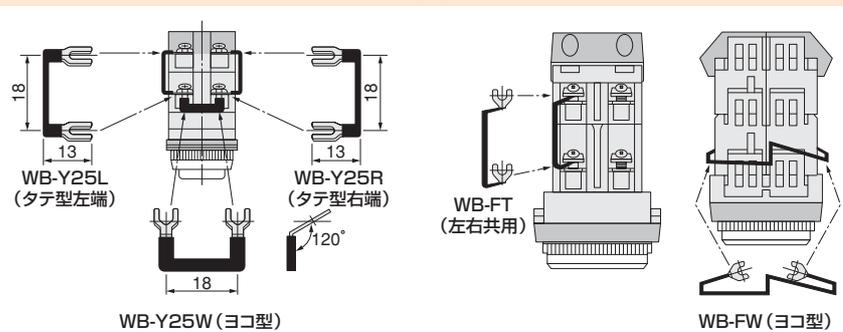

用途

押し釘、セレクトスイッチなどの渡り配線にご使用ください。

特長

- 1.スイッチ類の共通ラインの渡り配線に使用することで配線の合理化が図れます。
- 2.露出部は絶縁コーティング処理を施していますので安全です。
- 3.差込み形状はフォーク型 (Y型) になっています。取付、取外しが容易に行えます。
- 4.スイッチ類の多い操作盤等では特に配線仕上がりがきれいにできます。

材質

黄銅板 (C2801) t=0.6
ニッケルメッキ仕上、絶縁コーティング仕上

適用

和泉電気製 ABS, ABW, ABN型
富士電機製 AH, AR (φ22, φ25, φ30) 共用で使用できます。

品番	形状	適用機種	梱包数
WB-Y25R	タテ型右側	和泉電気 ABS, ABW, ABN	100ヶ/袋
WB-Y25L	タテ型左側		
WB-Y25W	ヨコ型	和泉電気 ABS, ABW	
WB-Y30W	ヨコ型	和泉電気 ABN	
WB-FT	左右共用	富士電機 AH	
WB-FW	ヨコ型	富士電機 AH, AR	
WB-FT-20	左右共用	富士電機 AR	

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

銅バー・渡りバー

アースバー/スイッチ用渡りバー