

RoHS



■取付例



用途

低圧用銅帯の支持にご使用ください。

特長

1. 銅帯の支持に穴を開けずに上下ではさみ込むことにより支持できます。
2. 20mm幅の溝A面と、直角に11mm幅の溝B面が交叉していますので、A面、B面2通りの使用ができます。
3. 10mm厚~20mm厚までの銅帯のサポートができ、6mm2枚の取付けも可能です。
4. 銅帯幅50mm~125mmまでが支持できます。
5. 50mm以上の銅帯支持の場合絶縁付ボルトがあります。

材質

1. 強化ポリプロピレン製のため、軽量で割れません。
 2. 難燃性(UBタイプ)の製品もあります。
- ※ボルト・ナット部は環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。

試験結果




沿面せん絡電圧: 22kV1分間以上

耐衝撃電圧: 55kV

耐荷重: 4.9kN(500kgf)

品番	品番(難燃タイプ)	ブスバー巾(m)	締付ボルト・長さ	備考
X-50	X-50-UB	50	M6-075 2本	
X-75	X-75-UB	75	M6-100 4本 (ZX-75)	絶縁ボルト使用
X-100	X-100-UB	100	M6-130 4本 (ZX-100)	〃
X-125	X-125-UB	125	M6-150 4本 (ZX-125)	〃

A面(1ケース50ヶ入)

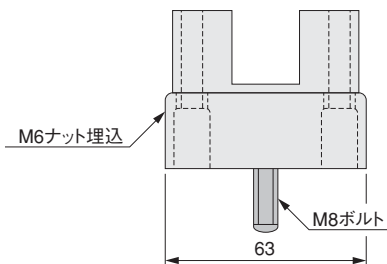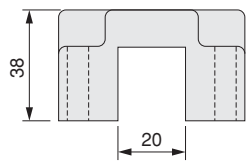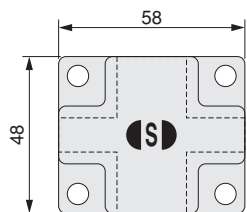

B面(1ケース50ヶ入)

