

スポンジ・パッキン

(商品コードSP)

RoHS



■取付例



用途


各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンにご使用ください。

特長

フォーム部は難燃性で弾力性、耐久性に富んでいます。

材質

CRスポンジ100%(独立発泡)接着テープ付

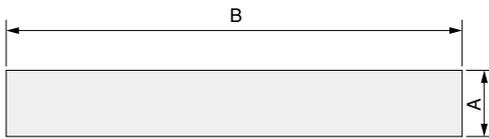

	Dスポンジ	SDスポンジ	SSスポンジ
見掛比重(g/cm ³)	0.22	0.44	0.206
硬度(°)	25	20	10
引張強度(kgf/cm ²)	10.8	15	8.6
引裂強度(kgf/cm ²)	2.5	3.1	2.1
伸び(%)	170	300	390
圧縮永久歪み率(%)	6.3	5.0	3.5
使用可能温度(°C)	-20~100	-20~100	-20~100
コーティング	なし	全面スムーズスキン	片面スムーズスキン
難燃性	◎ (UL94-HBF合格)	○	○
耐水性	◎	◎	◎
耐候性	◎	◎	◎
耐久性	◎	◎	◎

Dスポンジ

難燃性(UL規格合格品)

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬度 約25°

品番	A×B×定尺(m)
PDR-3-10T	3×10×20
PDR-3-15T	3×15×20
PDR-3-20T	3×20×20
PDR-3-25T	3×25×20
PDR-3-30T	3×30×20
PDR-5-15T	5×15×20
PDR-5-20T	5×20×20
PDR-5-25T	5×25×20
PDR-5-30T	5×30×20
PDR-5-40T	5×40×20

SDスポンジ

難燃性

押出で製作しますので長尺物ができます。硬度 約20°

品番	A×B×定尺(m)
PSD-3-10T	3×10×200
PSD-3-15T	3×15×200
PSD-3-20T	3×20×200
PSD-3-25T	3×25×100
PSD-3-30T	3×30×100
PSD-5-15T	5×15×100
PSD-5-20T	5×20×100
PSD-5-25T	5×25×100
PSD-5-30T	5×30×50
PSD-5-40T	5×40×50

SSスポンジ

難燃性で柔軟性があり、耐水性、断熱性、耐久性、耐候性に優れています。片面スムーズスキン加工。硬度 約10°

品番	A×B×定尺(m)
PSS-3-10T	3×10×100(20m×5)
PSS-3-15T	3×15×80(20m×4)
PSS-3-20T	3×20×60(20m×3)
PSS-3-25T	3×25×50(25m×2)
PSS-3-30T	3×30×40(20m×2)
PSS-5-15T	5×15×80(20m×4)
PSS-5-20T	5×20×60(20m×3)
PSS-5-25T	5×25×50(25m×2)
PSS-5-30T	5×30×40(20m×2)
PSS-5-40T	5×40×30(30m×1)

* Dスポンジ、SDスポンジは接着テープなしも製作できます。品番末尾のTを表示しないでご注文ください。
(例)PDR-3-20、PSD-3-20

ストレートパッキン

PAT.(商品コード0656)

真っ直ぐ貼れる

RoHS

用途


各種配電盤、筐体のドアの防水、防塵用パッキングとしてご使用ください。

特長

- 弾力性、耐水性、防塵性に優れています。
- スポンジと硬質ゴムの二重構造になっており、従来ガイドなどを設け蛇行を防ぎ貼り付けていたパッキングが、ガイド無しでも簡単に真っ直ぐに貼り付けることができます。



(パッキン断面図)

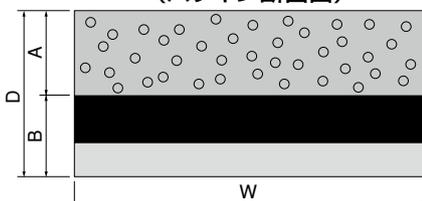

CRスポンジ(硬度25°)

硬質NRゴム(硬度64°)

両面テープ

品番	厚さA (mm)	厚さB (mm)	厚さ D=A+B (mm)	幅W (mm)	定尺 (m)
STRP-3-20T	2	1	3	20	5
STRP-3-25T	2	1	3	25	5
STRP-3-30T	2	1	3	30	5
STRP-4-20T	3	1	4	20	5
STRP-4-25T	3	1	4	25	5
STRP-4-30T	3	1	4	30	5
STRP-5-20T	4	1	5	20	5
STRP-5-25T	4	1	5	25	5
STRP-5-30T	4	1	5	30	5

*特殊サイズの注文も承ります。