

普通形圧力計／連成計／真空計 General Pressure gauge / Compound gauge / Vacuum gauge


配管設備、工場、ビル設備に最適な汎用型です。
Suitable for plumbing device, factory, building equipment



A形 (Type A)

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
ブルドン(Bourdon)	C3604	C3604	C3604	C2680	C2680
株(Socket)	C3604	C3604	C3604	C3604	C3604
ケース(Case)	SPCC	SPCC	SPCC	AC7A	AC7A
カバー(Cover)	SPCC	SPCC	SPCC	Al BsP	Al BsP
精度 F.S.(Accuracy)	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%

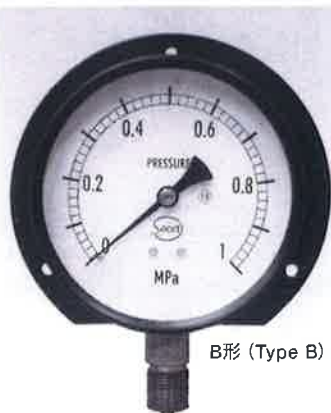

B形 (Type B)

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
ブルドン(Bourdon)	C3604	C3604	C3604	C2680	C2680
株(Socket)	C3604	C3604	C3604	C3604	C3604
ケース(Case)	SPCC	SPCC	SPCC	AC7A	AC7A
カバー(Cover)	SPCC	SPCC	SPCC	Al BsP	Al BsP
精度 F.S.(Accuracy)	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%



D形 (Type D)

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
ブルドン(Bourdon)	C3604	C3604	C3604	C2680	C2680
株(Socket)	C3604	C3604	C3604	C3604	C3604
ケース(Case)	SPCC	SPCC	SPCC	AC7A	AC7A
カバー(Cover)	SPCC	SPCC	SPCC	Al BsP	Al BsP
標準ツバ形状 (Standard anchor plate)	中ツバ (Middle anchor plate)	前ツバ (Anchor plate in front)	前ツバ (Anchor plate in front)	前ツバ (Anchor plate in front)	前ツバ (Anchor plate in front only)
精度 F.S.(Accuracy)	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%

特殊対応 (Special correspondence) *ツバ形は各サイズ特殊対応可能。 Various anchor plate size available

蒸気用圧力計／連成計／真空計 Steam Pressure gauge / Compound gauge / Vacuum gauge

高温流体の場合はゲージの1次側にサイホンをご使用下さい。
Please use this gauge with siphon at a time of high-temperature fluid



A形 (Type A)

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
ブルドン(Bourdon)	SUS316	SUS316	SUS316	SUS316	SUS316
株(Socket)	C3604	C3604	C3604	C3604	C3604
ケース(Case)	SSクロームメッキ (Chromium plating)	SPCC	SPCC	AC7A	AC7A
カバー(Cover)	SSクロームメッキ (Chromium plating)	SPCC	SPCC	Al BsP	Al BsP
精度 F.S.(Accuracy)	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%

特殊対応 (Special correspondence) *株: SUS製作可能 (Socket: SUS available) *B形・D形製作可能 (B and D type available)