


●樹脂フレームキャスター 固定タイプ

(1daN=10N≒1.02kgf)

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	自重 (g)	プレートサイズ F1×F2	取り付けピッチ	偏心 E
									P1	
TJK-100	ナイロンホイール(B) ／ウレタン巻	100	—	145	80	32	600	130x95	105	—
TJK-130		130	—	170	80	34	800	130x95	105	—

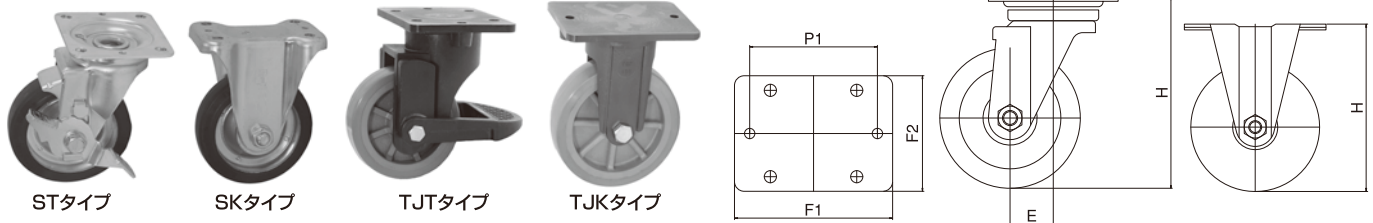

■差し込み式キャスターの規格

●金属フレームキャスター 自在タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	自重 (g)	差し込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
SGR-50	金属ホイール ／ゴム(黒)巻	50	—	67	35	20	190	39	23.5	22
SGR-50S			あり				200			
SGR-65	金属ホイール ／ゴム(グレー)巻	65	—	89	50	22	440	59	23.5	25
SGR-65S			あり				480			
SGR-75	金属ホイール ／ゴム(グレー)巻	75	—	101	55	20	470	59	23.5	30
SGR-75S			あり				530			
SGR-100	金属ホイール ／ゴム(グレー)巻	100	—	125	60	22	600	59	23.5	32
SGR-100S			あり				670			
GEL-65	ゴム(黒)一体	65	—	85	35	20	260	39	23.5	25
GEL-65S			あり				290			
GEL-75	ゴム(黒)一体	75	—	97	40	20	300	39	23.5	30
GEL-75S			あり				340			
SGR-50-28	ゴム(黒)一体	50	—	67	35	20	200	39	28	22
SGR-50S-28			あり				210			
GEL-65-28	ゴム(黒)一体	65	—	85	35	20	277	39	28	25
GEL-65S-28			あり				306			
GEL-75-28	ゴム(黒)一体	75	—	97	40	20	322	39	28	30
GEL-75S-28			あり				355			
SGR50NM	ナイロン一体	50	—	67	40	20	162	40	23.5	22
SGR50SNM			あり				190			
SGR75NM	ナイロン一体	75	—	101	65	25	391	59	23.5	30
SGR75SNM			あり				446			
SGR100NM	ナイロン一体	100	—	125	65	25	455	59	23.5	32
SGR100SNM			あり				533			
SGR75TB	PPホイール(B) ／ウレタン巻	75	—	101	60	25	472	59	23.5	30
SGR75STB			あり				547			
SGR100TB	PPホイール(B) ／ウレタン巻	100	—	125	70	25	552	59	23.5	32
SGR100STB			あり				630			

B:ベアリング入りホイール