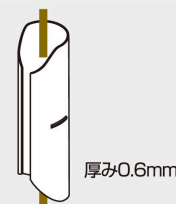
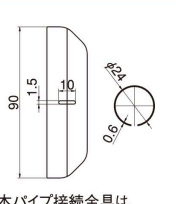

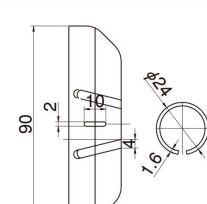
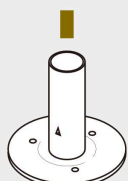
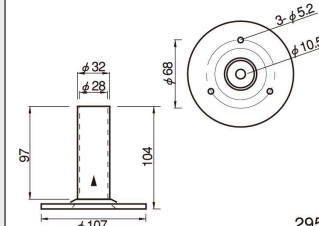
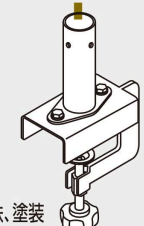
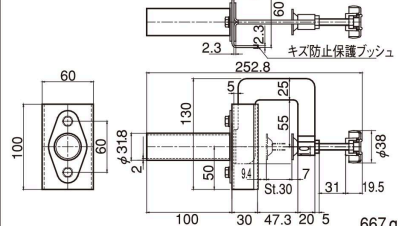
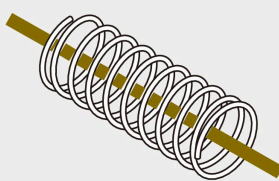
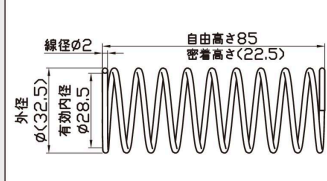
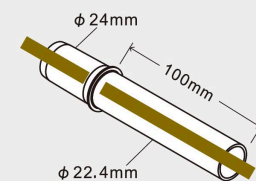
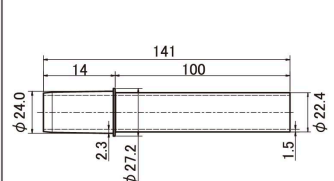
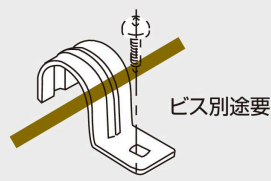
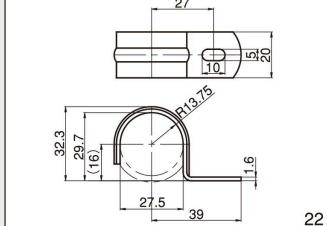
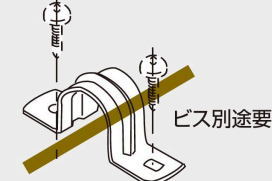
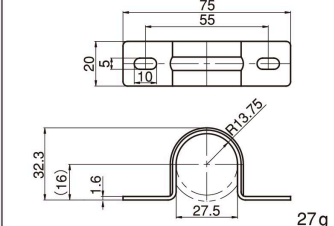
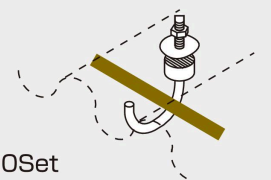
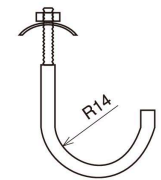
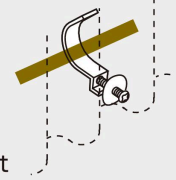
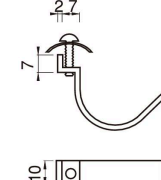
 
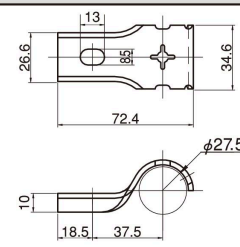

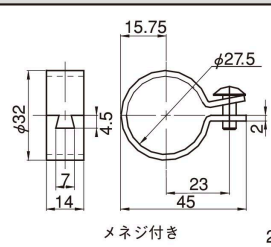


■固定・接続用 純正部品

<b>JB-201 パイプ接続金具90</b>		<b>JB-201N パイプ接続金具90</b>	
 <p>厚み0.6mm</p> <p>材質:ステンレス</p>	 <p>厚み1.6mm</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p> <p>(註)本パイプ接続金具は、PJ-203Bの補強用として使用する。</p> <p>59g</p>	 <p>厚み1.6mm</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>64g</p>
<b>JB-202 パイプスタンドS</b>		<b>JB-203 挟み込み式パイプスタンド</b>	
 <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>295g</p>	 <p>材質:鉄、塗装</p>	 <p>キズ防止保護フッシュ</p> <p>667g</p>
<b>JB-204 ステンレスバネ</b>		<b>JB-205A パイプ脱着金具</b>	
 <p>材質:ステンレス</p>	 <p>線径φ2 自由高さ85 密着高さ(22.5)</p> <p>外径φ(32.5) 有効内径φ28.5</p> <p>120g</p>	 <p>φ24mm 100mm φ22.4mm</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>141 100 14 2.3 φ24.0 φ27.2 φ22.4 1.5</p> <p>123g</p>
<b>JB-301A 片ドメサドル</b>		<b>JB-302A 両ドメサドル</b>	
 <p>ビス別途要</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>27 20 10 13.75 32.3 29.7 (16) 27.5 39 1.6</p> <p>22g</p>	 <p>ビス別途要</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>75 55 20 5 10 32.3 (16) 1.6 27.5</p> <p>27g</p>
<b>JB-303 波板用フックボルト (屋根用)</b>		<b>JB-304 波板用フックボルト (側面用)</b>	
 <p>20Set</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>R14</p> <p>254g (20Set)</p>	 <p>20Set</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>2.7 7 10</p> <p>248g (20Set)</p>
<b>JB-305 片ドメサドルB</b>		<b>JB-306 位置決め金具</b>	
 <p>ボルト別途要(M8×25)</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>13 26.6 34.6 72.4 10 18.5 37.5 φ27.5</p> <p>54g</p>	<p>トラスネジ M5-12付き</p>  <p>材質:鉄、3価クロメート処理</p>	 <p>15.75 φ27.5 2 23 45 14 4.5 φ32</p> <p>メネジ付き 27g</p>