

純正部品

メタルジョイントカバー（保護用、樹脂製）

■材 質 S:スチール B:真鍮 SUS:ステンレス P:AAS樹脂 PP:ポリプロピレン G:ゴム
 ■表面仕上げ 3C:三価クロメート処理 AL:アルマイト処理 CT:黒色カチオン電着塗装 N:ニッケルメッキ

品番	JB-631	JB-632	JB-633	JB-634
使用ジョイント	NSJ-1用	NS-2用	NS-3用	NS-4用
外観				
色・材質	乳白色/ポリプロピレン製	乳白色/ポリプロピレン製	乳白色/ポリプロピレン製	乳白色/ポリプロピレン製

用途

メタルジョイントに直接取り付けてください。

テープで止めてご使用ください

パイプカバークッションLG

品番	JB-64020LG
形状	2m 外径 φ48mm 内径 φ28mm
色・材質	ライトグレー/エチレン・プロピレンゴム

樹脂バンパー

品番	JB-641	JB-642
形状	 φ68mm φ28mm 20mm	 φ100mm φ28mm 26mm
色・材質	クリアイエロー/ウレタンゴム	グレー/エラストマー樹脂

サポートローラー

品番	JB-643 NEW
形状	 φ55mm φ28.8mm 40mm
色・材質	白色/ナイロン

パイプ用フック

品番	JB-653A	JB-654	JB-655
品名	パイプフックA	ステンレスフックヒル型	ステンレスフックL型
外観			
フック材質	S/3C	SUS / ナイロ	SUS / ナイロ



用途

各種ハンガー用

JB-642

台車連結用 純正部品

けん引金具のベースパイプ取付方法

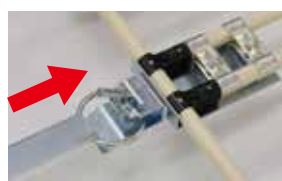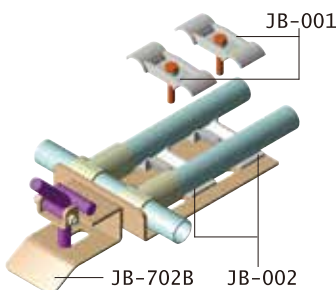

品番	JB-702B	JB-702C	JB-702D
品名	けん引金具B	けん引金具C	けん引金具D
外観			
	M8×40ボルト 2本付	M8×40ボルト 2本付	M8×40ボルト 2本付
材質	S/3C	S/3C	S/3C

品番	JB-001・JB-005	JB-002・JB-006
品名	キャスタープレートA	キャスタープレートB
外観	 JB-001: 70mmピッチ JB-005: 81.5mmピッチ	 JB-002: 70mmピッチ JB-006: 81.5mmピッチ
材質	S/3C	S/3C