

透明性が高く耐薬、耐熱に優れた万能コネクタ

# TPX<sup>®</sup> チューブコネクタ

NEW BEST SELLER PICK UP

お求めやすい価格でご提供します。

## TPX<sup>®</sup> チューブコネクタ

●特徴

- ・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性。
- ・耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能。
- ・透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
- ・適用チューブ内径は3~10φ (異径型は13φ) で選択しやすくなっています。

10個入1パックでの販売となります。



MADE IN JAPAN




### TPX<sup>®</sup> チューブコネクタ テーパータイプ I型 在庫品 PMP

コード	呼称	適用チューブ内径(mm)	入数(個)	標準小売価格
3541	大	8~10φ	10	¥ 450
3542	中	5~ 8φ	10	¥ 320
3543	小	3~ 5φ	10	¥ 250

※表示価格は入数単位での価格になります。

WEHCFE02

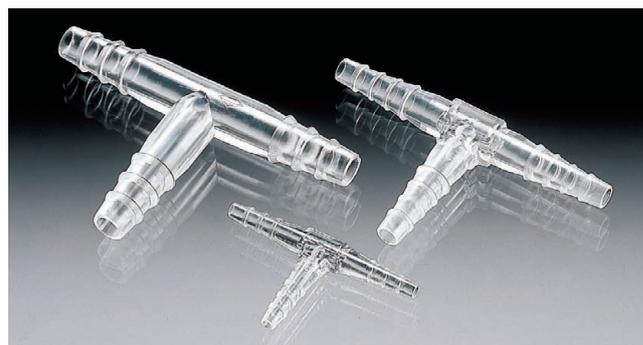

### TPX<sup>®</sup> チューブコネクタ テーパータイプ T型 在庫品 PMP

コード	呼称	適用チューブ内径(mm)	入数(個)	標準小売価格
3549	大	8~10φ	10	¥ 650
3550	中	5~ 8φ	10	¥ 550
3551	小	3~ 5φ	10	¥ 470

※表示価格は入数単位での価格になります。

WEHCFE79



### TPX<sup>®</sup> チューブコネクタ テーパータイプ Y型 在庫品 PMP

コード	呼称	適用チューブ内径(mm)	入数(個)	標準小売価格
3546	大	8~10φ	10	¥ 650
3547	中	5~ 8φ	10	¥ 600
3548	小	3~ 5φ	10	¥ 470

※表示価格は入数単位での価格になります。

WEHCFE67



### TPX<sup>®</sup> チューブコネクタ テーパータイプ 異径型 在庫品 PMP

コード	呼称	適用チューブ内径(mm)	入数(個)	標準小売価格
3544	大	5~8/8~13φ	10	¥ 500
3545	小	3~5/5~ 8φ	10	¥ 250

※表示価格は入数単位での価格になります。

WEHCFE60

- チューブコネクタ (汎用タイプ)
- 新商品
- チューブコネクタ (フッ素樹脂)
- サイフォン
- パイプ
- ワンタッチジョイント
- ボトル・容器
- ルアーフィッティング
- 実験必需品
- バルブ
- 電磁弁
- 機器設備
- アダプター
- チューブ
- コイルチューブ/スライドルチューブ
- 熱収縮チューブ
- コネクタ
- ホース
- チューブアクセサリ
- 素材
- 便利グッズ
- 資料/索引