





作業の際は必ず安全メガネ、
防護具をご使用下さい。

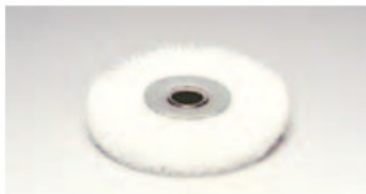



ナイロンプレスホイールブラシ (NY)	商品No.	外径 FACE D.	穴径 BORE	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	線径 DIA.
	PR-48 ※	32	10.0	12	20	6.0	0.50
	PR-49 ※	38	10.0	12	20	9.0	0.50
	PR-50 ※	50	10.0	12	25	12.5	0.50
	PR-51 ※	65	10.0	13	32	16.5	0.50
	PR-52	75	10.0	13	38	18.5	0.50


パキンプレスホイールブラシ (タンピコ)	商品No.	外径 FACE D.	穴径 BORE	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	植物繊維
	PR-53 ※	32	10.0	12	20	6.0	パキン
	PR-54 ※	38	10.0	12	20	9.0	パキン
	PR-55 ※	50	10.0	12	25	12.5	パキン
	PR-56 ※	65	10.0	13	32	16.5	パキン
	PR-57	75	10.0	13	38	18.5	パキン

ネジ付鋼線ヒネリプレス ホイールブラシ (SW)	商品No.	外径 FACE D.	捻子径 NUT	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	線径 WIRE D.
	PR-58	100	10 P1.5	13	55	22.5	0.5

ネジ付鋼線メッキ線 プレスホイールブラシ (黄より線)	商品No.	外径 FACE D.	捻子径 NUT	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	線径 WIRE D.
	PR-59	100	10 P1.5	19	55	22.5	0.25

ネジ付ステンレスプレス ホイールブラシ (SUS304)	商品No.	外径 FACE D.	捻子径 NUT	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	線径 WIRE D.
	PR-60	100	10 P1.5	19	55	22.5	0.30

鋼線ストリップホイールブラシ (SW)	商品No.	外径 FACE D.	穴径 BORE	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	線径 WIRE D.
	PR-61	35	9.0	29	20	7.5	0.20

コンターマシン用鋼線鋸刃 ホイールブラシ (SW)	商品No.	外径 FACE D.	穴径 BORE	厚み WIDTH	金具径 PLATE D.	毛丈 TRIM	線径 WIRE D.
	PR-62	125	10.0	20	65	30.0	0.35
	PR-63	80	6.35	15	15	32.5	0.20
	PR-64	80	6.35	20	38	21.0	0.30