


メールコネクター (テーパネジタイプ)

MALE CONNECTOR (SHC Type)

UNIT : mm

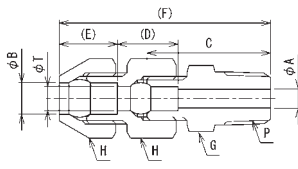

型番	チューブ 外径	管用テーパ おねじ	最小穴径		本体長さ	差込深さ		組込長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE		BODY	DEPTH		APPROX	WIDTH ACROSS HEX	
	T	P	A	B	C	D	E	F	G	H

[ミリサイズチューブ用]


SHC- 6M- 2R	6	R1/8	5	8.6	25	16.5	18	52.5	14	16
SHC- 6M- 4R	6	R1/4	5	8.6	27	16.5	18	53.5	14	16
SHC- 6M- 6R	6	R3/8	5	8.6	31	16.5	18	58.5	19	16
SHC- 6M- 8R	6	R1/2	5	8.6	35	16.5	18	62.5	23	16
SHC- 8M- 2R	8	R1/8	5	10.7	25	16.5	18.5	53	14	17
SHC- 8M- 4R	8	R1/4	6	10.7	27	16.5	18.5	54	14	17
SHC- 8M- 6R	8	R3/8	6	10.7	31	16.5	18.5	59	19	17
SHC- 8M- 8R	8	R1/2	6	10.7	35	16.5	18.5	63	23	17
SHC-10M- 2R	10	R1/8	5	12.8	29	18.5	20.5	59	17	21
SHC-10M- 4R	10	R1/4	8	12.8	31	18.5	20.5	61	17	21
SHC-10M- 6R	10	R3/8	8	12.8	34	18.5	20.5	64	19	21
SHC-10M- 8R	10	R1/2	8	12.8	38	18.5	20.5	68	23	21
SHC-12M- 4R	12	R1/4	8	15	32	18.5	21.5	63	19	23
SHC-12M- 6R	12	R3/8	10	15	34	18.5	21.5	65	19	23
SHC-12M- 8R	12	R1/2	10	15	38	18.5	21.5	69	23	23

- ◎A寸法はチューブ側とおねじ側 (P側) で異なる場合があります。A寸法は最小穴寸法を表しています。
 - ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
 - ◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の "R" を "N" に変えてご用命下さい。
- 例: SHC-6M-4R ⇒ SHC-6M-4N

メールエルボコネクター (テーパネジタイプ)

MALE ELBOW CONNECTOR (SLC Type)

UNIT : mm

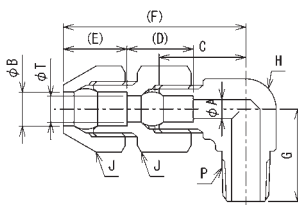

型番	チューブ 外径	管用テーパ おねじ	最小穴径		本体長さ	差込深さ		組込長さ	本体長さ	二面幅	六角対辺
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE		BODY	DEPTH		APPROX	BODY	WIDTH ACROSS FLATS	WIDTH ACROSS HEX
	T	P	A	B	C	D	E	F	G	H	J

[ミリサイズチューブ用]

SLC- 6M- 2R	6	R1/8	5	8.6	18.5	16.5	18	46	23	14	16
SLC- 6M- 4R	6	R1/4	5	8.6	18.5	16.5	18	46	24	14	16
SLC- 6M- 6R	6	R3/8	5	8.6	20	16.5	18	47.5	28	17	16
SLC- 6M- 8R	6	R1/2	5	8.6	23	16.5	18	50.5	33	21	16
SLC- 8M- 2R	8	R1/8	5	10.7	18.5	16.5	18.5	46.5	23	14	17
SLC- 8M- 4R	8	R1/4	7	10.7	18.5	16.5	18.5	46.5	24	14	17
SLC- 8M- 6R	8	R3/8	8	10.7	20	16.5	18.5	48	28	17	17
SLC- 8M- 8R	8	R1/2	8	10.7	23	16.5	18.5	51	33	21	17
SLC-10M- 2R	10	R1/8	5	12.8	23	18.5	20.5	53	25	17	21
SLC-10M- 4R	10	R1/4	7	12.8	23	18.5	20.5	53	26	17	21
SLC-10M- 6R	10	R3/8	8	12.8	23	18.5	20.5	53	28	17	21
SLC-10M- 8R	10	R1/2	8	12.8	26	18.5	20.5	56	33	21	21
SLC-12M- 2R	12	R1/8	5	15	23	18.5	21.5	54	25	17	23
SLC-12M- 4R	12	R1/4	7	15	23	18.5	21.5	54	26	17	23
SLC-12M- 6R	12	R3/8	10	15	23	18.5	21.5	54	28	17	23
SLC-12M- 8R	12	R1/2	10	15	26	18.5	21.5	57	33	21	23

- ◎A寸法はチューブ側とおねじ側 (P側) で異なる場合があります。A寸法は最小穴寸法を表しています。
 - ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
 - ◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の "R" を "N" に変えてご用命下さい。
- 例: SLC-6M-4R ⇒ SLC-6M-4N