


# バルクヘッドフィメールコネクター

BULKHEAD FEMALE CONNECTOR (SBC Type)

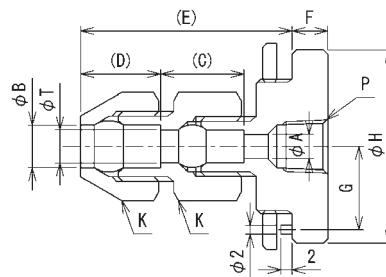

UNIT : mm

型番	チューブ外径	管用テーパめねじ	最小穴径		差込深さ		組込長さ				六角対辺		パネル取付穴径	最大取付幅
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE		DEPTH		APPROX				WIDTH ACROSS HEXA		PANEL HOLE DRILL	MAX. PANEL MOUNT THICKNESS
	T	P	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K		

[ミリサイズチューブ用]


SBC- 6M- 2RC	6	RC1/8	5	8.6	16.5	18	44.5	8	14	32	32	16	22	3
SBC- 6M- 4RC	6	RC1/4	5	8.6	16.5	18	44.5	8	14	32	32	16	22	3
SBC- 8M- 2RC	8	RC1/8	6	10.7	16.5	18.5	45	8	14	32	32	17	22	3
SBC- 8M- 4RC	8	RC1/4	6	10.7	16.5	18.5	45	8	14	32	32	17	22	3
SBC-10M- 2RC	10	RC1/8	7	12.8	18.5	20.5	50	8	14	32	32	17	22	3
SBC-10M- 4RC	10	RC1/4	8	12.8	18.5	20.5	50	8	14	32	32	21	22	3

- ◎A寸法はチューブ側とねじ側 (P側) で異なる場合があります。A寸法は最小穴寸法を表しています。
- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の"RC"を"NF"に変えてご用意下さい。

例: SPC-6M-4RC ⇒ SPC-6M-4NF

# ユニオンエルボ

UNION ELBOW (SLC Type)

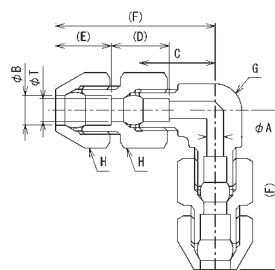

UNIT : mm

型番	チューブ外径	最小穴径		本体長さ	差込深さ		組込長さ	二面幅	六角対辺
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE		BODY	DEPTH		APPROX	WIDTH ACROSS FLATS	WIDTH ACROSS HEX
	T	A	B	C	D	E	F	G	H

[ミリサイズチューブ用]

SLC- 6M- 0	6	5	8.6	18.5	16.5	18	46	14	16
SLC- 8M- 0	8	6	10.7	18.5	16.5	18.5	46.5	14	17
SLC-10M- 0	10	8	12.8	23	18.5	20.5	53	17	21
SLC-12M- 0	12	10	15	23	18.5	21.5	54	17	23

- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。