


キャップ

CAP (SNCD Type)

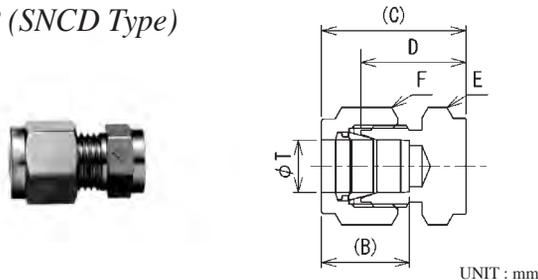

UNIT : mm

型番	チューブ外径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS HEX	
	T	B	C	D	E	F

[ミリサイズチューブ用]

SNCD- 6M	6	15.5	25.6	18	14	14
SNCD- 8M	8	16.5	26.7	19	14	16
SNCD-10M	10	17.2	28.2	20.5	17	19
SNCD-12M	12	23	30.9	20.5	22	22


[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SNCD- 4C	6.35(1/4")	15.5	25.6	18	14	14
SNCD- 6C	9.52(3/8")	17.2	28.2	20.5	17	19
SNCD- 8C	12.7(1/2")	23	30.9	20.5	22	22

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

プラグ

PLUG (SNPD Type)

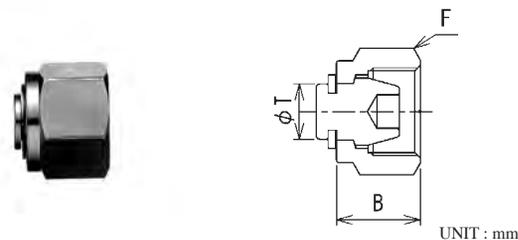

UNIT : mm

型番	チューブ外径	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	WIDTH ACROSS HEX	
	T	B	F

[ミリサイズチューブ用]


SNPD- 6M	6	13.5	14
SNPD- 8M	8	14	16
SNPD-10M	10	15.2	19
SNPD-12M	12	17.5	22

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SNPD- 4C	6.35(1/4")	13.5	14
SNPD- 6C	9.52(3/8")	14.5	17
SNPD- 8C	12.7(1/2")	17.5	22

ナット

NUT (SND Type)

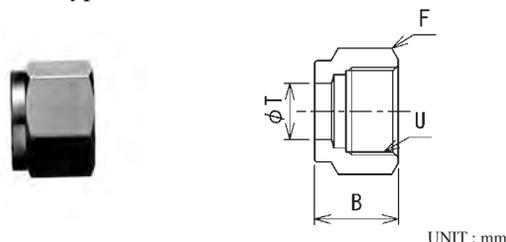

UNIT : mm

型番	チューブ外径	全長	六角対辺	適用ネジサイズ
TYPE NO.	TUBE O.D.		WIDTH ACROSS HEX	UNFED THREAD SIZE
	T	B	F	U

[ミリサイズチューブ用]

SND- 6M	6	13.5	14	7/16 - 20 UNF
SND- 8M	8	14	16	1/2 - 20 UNF
SND-10M	10	15.2	19	5/8 - 20 UN
SND-12M	12	17.5	22	3/4 - 20 UNEF


[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SND- 4C	6.35(1/4")	13.5	14	7/16 - 20 UNF
SND- 6C	9.52(3/8")	14.5	17	9/16 - 20 UNF
SND- 8C	12.7(1/2")	17.5	22	3/4 - 20 UNEF

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

フェルール

FERRULE (SRD Type)

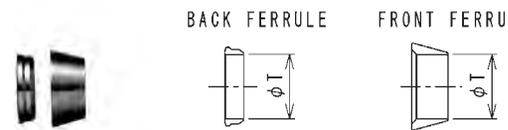

UNIT : mm

型番	チューブ外径
TYPE NO.	TUBE O.D.
	T

[ミリサイズチューブ用]

SRD- 6M	6
SRD- 8M	8
SRD- 10M	10
SRD- 12M	12

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SRD- 4C	6.35(1/4")
SRD- 6C	9.52(3/8")
SRD- 8C	12.7(1/2")