


◆チェーンで吊る取付け方

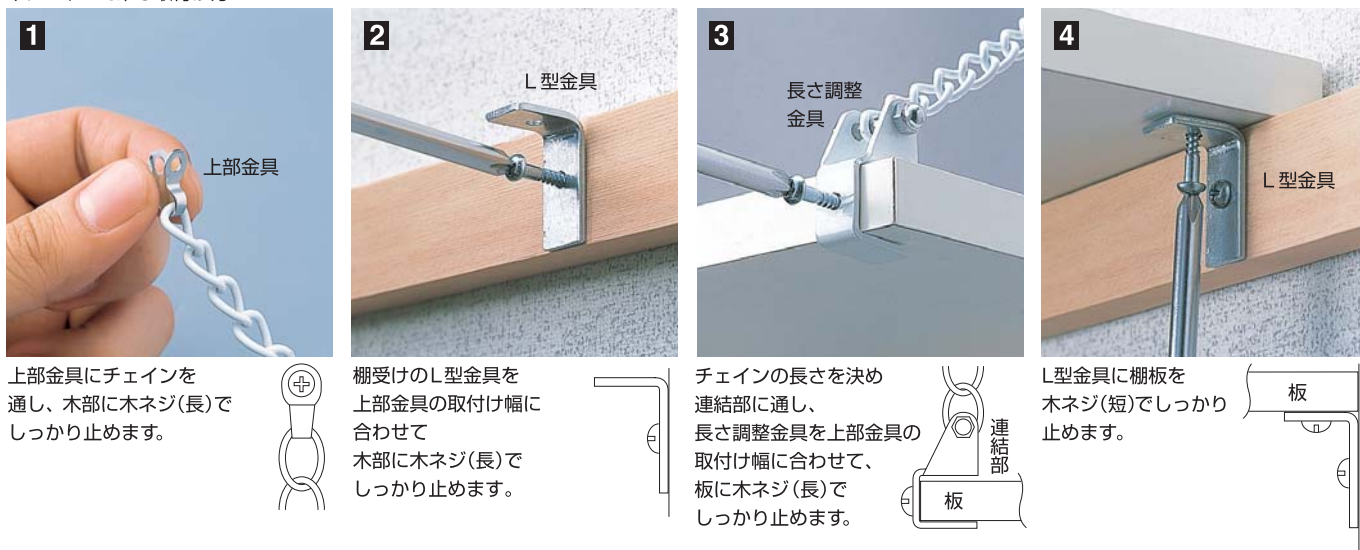

上部金具にチェーンを通し、木部に木ネジ(長)でしっかり止めます。

棚受けのL型金具を上部金具の取付け幅に合わせて木部に木ネジ(長)でしっかり止めます。

チェーンの長さを決め連結部に通し、長さ調整金具を上部金具の取付け幅に合わせて、板に木ネジ(長)でしっかり止めます。

L型金具に棚板を木ネジ(短)でしっかり止めます。

## いろいろなところで

クリスマスリースやお正月の注連飾りを掛けるドアフック、ほうきや塵取りを整理するのに便利な樋フック。どちらも挟み込むだけの簡単フックです。




A-1003 ● 商品サイズ  
W:60×H:155×D:3mm



A-1011 ● 商品サイズ  
W:115×H:100×D:50mm



ドアに

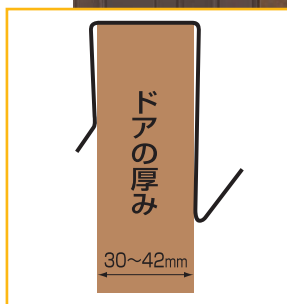

樋に



## ドアフック ●引違い戸・淵つき・突起のあるドアなど、ご使用できないドアがあります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1003	鉄(硬鋼線)・茶	線径1.6mm 取付け幅42mm 長さ100mm	1.0kg	W:60・H:155・D: 3mm	10パック(2本)	260034
A-1004	鉄(硬鋼線)・茶	線径1.6mm 取付け幅42mm 長さ300mm	1.0kg	W:60・H:355・D: 3mm	10パック	260041

※( )内は1パックの入数です

## 樋フック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1011	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 取付け幅57mm 長さ70mm	0.3kg	W:115・H:100・D:50mm	5パック	260119

※ピニコートタイプ