

LBP-TPRCLN

カラーレーザー用アイロン転写紙(カラー布用)

¥2,480(税抜価格)

ホルムアルデヒド未使用製品 95% 仕上紙付 A4 サイズ カラーレーザー対応 カラコピー対応

カラーレーザー専用アイロン転写紙で、オリジナルグッズをらくらく手作り。



- カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用ですが、白・淡色布にも使用できます。
- ※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、生地の色と転写紙の白さが若干異なることがあります。
- カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず使用できます。
- 洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちにしみ、はがれがほとんどありません。
- ※ただし、取扱説明書に記載されている方法で、対応している布に転写した場合に限ります。
- 転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
- 原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
- 対応プリンタ:各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー
- ※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピー機には対応しません。
- ※インクジェットプリンタなど、カラーレーザーカラーコピー以外には対応しません。
- 転写できる布:
 - ①綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。
 - ※ポリエステルの比率が50%を超えるものは転写不良が起る恐れがあるため不可。
 - ②表面素材が粗くないもの。(縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの)
 - ③防水加工など表面に特殊加工がされていないもの。
 - ※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。
- サイズ:A4
- 入数:転写紙×3シート、仕上げ紙×1シート
- 重さ:厚み:約180g/m²・約0.18mm



**DVD・CDプラケース
トールケースカード各種**

LASER PRINTER PAPER

オリジナルDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルケースが作れる各種用紙です。印刷後、ミシン目で切り離して使います。

- 白色度・平滑度が高く、写真画像も文字も美しい仕上がりで、裏写りなくキレイに両面に印刷できます。
- 画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくく、また、用紙間の摩擦係数低減により、重送や空送など給紙ミスが起りにくい仕様です。

LBP-DVD01~04 カラーレーザー用インデックスカード各種

LBP-DVD05~07 カラーレーザー用DVDトールケースカード各種

つやなしマット 厚手 薄手 両面印刷 片面印刷 A4 サイズ カラーレーザー対応 カラコピー対応

DVD・CDプラケース用インデックスカードとDVDトールケースカードが簡単に作れる。

- DVD・CDプラケース用インデックスカードとDVDトールケースカードが簡単に作れるつやなしマットタイプのカラーレーザー専用紙です。
- マイクロシニング加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せ、カードが作れます。




LBP-DVD01 (インデックスカード)



LBP-DVD02 (2つ折りインデックスカード)



LBP-DVD05 (DVDトールケースカード)

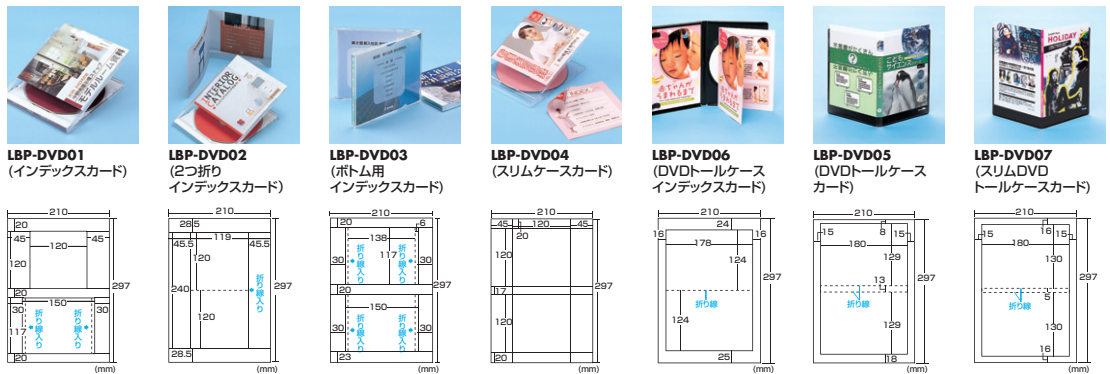

タイプ	品名	品番	税抜価格	サイズ	入数	カードサイズ	重さ・厚み	白色度	JAN
プラケース用カード	カラーレーザー用インデックスカード	LBP-DVD01※1	¥1,210	A4	20シート、フタ用・ボトム用各20カード分	フタ用/120×120mm ボトム用/150×117mm	158g/m ² 0.174mm	81%	4969887 415511
	カラーレーザー用インデックスカード(2つ折り)	LBP-DVD02※1			見開き時/240×119mm 2つ折り時/120×119mm	4969887 415528			
	カラーレーザー用インデックスカード(ボトム用)	LBP-DVD03※1			150×117mm	4969887 415535			
	カラーレーザー用スリムケースカード	LBP-DVD04※1			120×120mm	4969887 415542			
トールケース用カード	カラーレーザー用DVDトールケースインデックスカード	LBP-DVD06	¥820	A4	20シート	見開き時/248×178mm 2つ折り時/124×178mm	81.4g/m ² 0.108mm	98%	4969887 415566
	カラーレーザー用DVDトールケースカード	LBP-DVD05			20シート 20カード分	見開き時/271×180mm 表紙部分/129×180mm タイトル部分/13×180mm			4969887 415559
	カラーレーザー用スリムDVDトールケースカード	LBP-DVD07			見開き時/265×180mm 表紙部分/130×180mm タイトル部分/5×180mm	4969887 415573			

■対応プリンタ:各社カラーレーザープリンタ
 ※用紙のセットの仕方によっては重送が起ることがあります。用紙は10分さばいしてから手差しトレイにセットしてください。(手差しトレイのない機種では給紙不良が起る恐れがありますので使用できません)
 ※1:厚紙設定のできないプリンタ、158g/m²以上の用紙に対応しないプリンタで使用すると、トナーが十分に定着せず、インクはがれが起ったり、プリンタ内部を汚したりする恐れがあります。

- 特集
- タブレットスマートフォン
 - デスクファンチャー
 - パーティションプロジェクト台
 - プリンタスタンドキャビネット
 - サラバック
 - ラック
 - カルテラック
 - TVスタンドモニターアーム
 - チェア
 - キーボードカバー
 - クリーナー
 - マウスパッドリストレスト
 - シュレッダーセキュリティ
 - 耐震グッズフィルター他
 - バックインナー
 - デジカメ電子辞書
 - メディアDVDケース
 - インクジェット用紙
 - 手作りラベル用紙・ラベル
 - レーザー用紙・ラベル
 - トナー
 - レーザーポインターマウス
 - キーボードテンキー
 - USBハブコンバータ
 - カードリーダーUSBメモリ
 - Bluetoothヘッドセット
 - スピーカーWEBカメラ
 - 切替器分岐器
 - 光・LANケーブル
 - LANテスターLANハブ
 - USBケーブルIEEE1394ケーブル
 - ディスプレイケーブル
 - HDMI・AVケーブル
 - RS-232Cケーブル
 - その他ケーブル
 - ケーブルアクセサリ
 - DOS/バーツノートケーラー
 - 電源タップ電源コード
 - 充電機器車載グッズ
 - バッテリーUPS