



ハードディスク変換ケーブル

ハードディスクの種類や機能によってお選びいただけます。

HDD(SSD)の種類・機能で選ぶ

| 品番 | IDE 2.5 インチHDD | IDE 3.5 インチHDD | IDE 光学 ドライブ | IDE SSD | SATA 2.5 インチHDD | SATA 3.5 インチHDD | SATA 光学 ドライブ | SATA SSD | USB 3.0 | 機能 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------|-------|
| USB-CVIDE4 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コピー機能 |
| USB-CVIDE3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| USB-CVIDE5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| USB-CVIDE2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |




USB-CVIDE4 **NEW!**

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル
¥5,780(税抜価格)

USB 3.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP

USB 3.0 対応 3.5 インチ HDD用 2.5 インチ HDD用

パソコン不要でHDDを簡単コピー!インジケータ付きで転送量も一目でわかる。

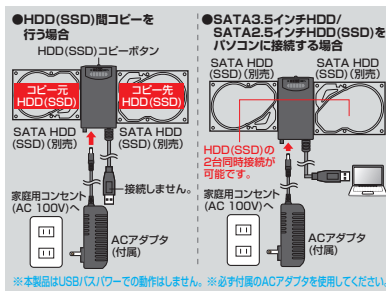

- パソコンに接続せずSATA HDD(SSD)からSATA HDD(SSD)へデータを丸ごとコピーすることができ、パソコンの引越しなどに最適です。
- HDD(SSD)を同時に2台まで接続、使用が可能です。
- USB3.0対応でデータ転送が高速に行えます。
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- 光学ドライブ(DVD-CDブルーレイ)、光学ドライブの接続が可能です。*光学ドライブを接続する場合はHDD(SSD)を接続することはできません。光学ドライブ1台のみの対応となります。
- 対応最大容量は合計で3TBまでです。
- ※**欄外の注意事項参照。**
- インターフェース:USB側/USB仕様Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換)、HDD側/SSD/SATA
- 対応OS:Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
- 対応ドライブ:SATAインターフェースの内蔵型2.5インチ及び3.5インチHDD、SATAインターフェースの内蔵型SSD、SATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
- 対応ドライブ最大容量:合計3TB
- サイズ:重量:W55×D78×H15mm(突起部を除く)、約86g(本体のみ)
- USB接続ケーブル長:約1m
- 付属品:ACアダプタ×1、取扱説明書×1

USB-CVIDE3

SATA-USB3.0変換ケーブル
¥4,580(税抜価格)

USB 3.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP

USB 3.0 対応 3.5 インチ HDD用 2.5 インチ HDD用

USB3.0対応で高速転送HDD・SSD・光学式ドライブを簡単接続。



- 各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。
- USB2.0規格の環境でも使用可能です。[この場合は「Super Speed」モード(転送5Gbps/理論値)では動作しません]
- 各種ドライブにケーブルを直付けするだけでケースが不要で、交換が簡単です。
- ドライブのインストールが不要です。
- 装着時にON-OFFをスイッチでできるから安心です。ACアダプタ付属です。
- HDD(SSD)及び光学ドライブを2台同時認識させることはできません。 ※**欄外の注意事項参照。**
- インターフェース:USB側/USB仕様Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換)、HDD側/IDE-SATA
- 対応OS:Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
- 対応ドライブ:SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの光学式ドライブ、SATAインターフェースの光学式ドライブ
- 対応ドライブ最大容量:合計3TB
- サイズ:重量:W72×D40×H15mm(突起部を除く)、約84g(本体のみ)
- USB接続ケーブル長:約0.9m
- 付属品:ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、SATA接続ケーブル×1、IDE延長ケーブル、取扱説明書×1


USB-CVIDE5 **NEW!**

IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル
¥5,780(税抜価格)

USB 3.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP

USB 3.0 対応 3.5 インチ HDD用 2.5 インチ HDD用

内蔵用のIDE-SATAハードディスクをUSB3.0に変換。

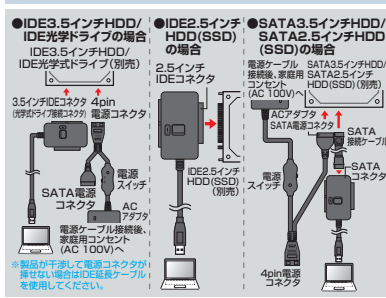

- 各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。
- USB2.0規格の環境でも使用可能です。[この場合は「Super Speed」モード(転送5Gbps/理論値)では動作しません]
- 各種ドライブにケーブルを直付けするだけでケースが不要で、交換が簡単です。
- ドライブのインストールが不要です。
- 装着時にON-OFFをスイッチでできるから安心です。ACアダプタ付属です。
- HDD(SSD)及び光学ドライブを2台同時認識させることはできません。 ※**欄外の注意事項参照。**
- インターフェース:USB側/USB仕様Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換)、HDD側/IDE-SATA
- 対応OS:Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
- 対応ドライブ:SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの光学式ドライブ、SATAインターフェースの光学式ドライブ
- 対応ドライブ最大容量:合計3TB
- サイズ:重量:W72×D40×H15mm(突起部を除く)、約84g(本体のみ)
- USB接続ケーブル長:約0.9m
- 付属品:ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、SATA接続ケーブル×1、IDE延長ケーブル、取扱説明書×1

USB-CVIDE2

IDE/SATA-USB変換ケーブル
¥4,980(税抜価格)

USB 2.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP 2000 Me

USB 2.0 対応 3.5 インチ HDD用 2.5 インチ HDD用

内蔵用のIDE-SATAハードディスクをUSBに変換。



- SATAドライブ/IDEドライブの同時接続が可能です。 ※**欄外の注意事項参照。**
- インターフェース:
USB側/USB仕様Ver. 2.0準拠(USB仕様Ver.1.1上位互換)、HDD側/IDE-SATA
- 対応OS:
Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP-2000(SP3以降)・Me
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。USB 1.1対応のUSBポートに接続した場合、USB 1.1の転送速度にのみ対応します。
- 対応ドライブ:SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの光学式ドライブ、SATAインターフェースの光学式ドライブ
- サイズ:重量:W61×D42×H13mm(突起部を除く)約24g(本体のみ)
- ケーブル長:約0.65m
- 付属品:ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、SATA接続ケーブル×1、USB接続ケーブル×1、取扱説明書×1
- ※IDE両士の同時接続での使用はできません。
※本体部にボタンが付いていますが、機能は付いていません。

- 特集
- タブレット
- スマートフォン
- デスクファンチャー
- パーティションプロジェクター
- プリンタスタンドキャビネット
- サラウンド
- ラック
- カルテラック
- TVスタンドモニターアーム
- チェア
- キーボードカバー
- クリーナー
- マウスパッドリストレスト
- シュルツァーセキュリティ
- 耐震グッズ
- フィルタ他
- バックインナー
- デジカメ電子辞書
- メディアDVDケース
- インクジェット用紙
- 手作りラベル
- レーザー用紙・ラベル
- トナリ
- レーザーポインター
- マウス
- キーボード
- テンキー
- USBハブ
- コンバータ
- カードリーダー
- USBメモリ
- Bluetooth
- ヘッドセット
- スピーカー
- WEBカメラ
- 切替器
- 分离器
- 光LANケーブル
- LANテスター
- LANケーブル
- LANケーブル
- USBケーブル
- IEEE1394ケーブル
- ディスプレイケーブル
- HDMI・AVケーブル
- RS-232Cケーブル
- その他ケーブル
- ケーブル
- アクセサリー
- DOS/Vパーツ
- ノートクーラー
- 電源タップ
- 電源コード
- 充電機器
- 車載グッズ
- バッテリー
- UPS